


GOF DUPLEX Patchcord

シングルモードまたはマルチモードファイババージョンで使用可能な各種コネクタ付き光パッチコード

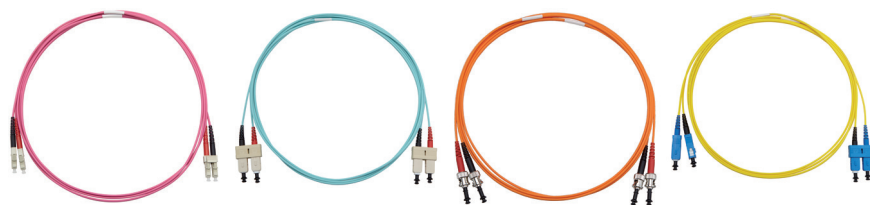

利点

- ・ 光学送信器、受信器、端子箱の接続
- ・ 光学デバイス間の「プラグ&プレイ」接続
- ・ コネクタ接続のため装置を簡単に変更可能
- ・ 2つのアクティブな光学式コンポーネント間の直接接続に対応

適用範囲

- ・ 屋内用
- ・ LANコネクタ
- ・ データセンター
- ・ ディストリビュータキャビネット

製品の特徴

- ・ 難燃性およびハロゲンフリーのアウトターシース
- ・ 高柔軟性
- ・ 耐久性の高いセラミックフェルル付きケーブル終端
- ・ 組立済みコネクタ:-低インサクションロス
-高リターンロス

適合基準/認可

- ・ LCはIEC規格61754-20に準拠しています
- ・ SCはIEC規格61754-4に準拠しています
- ・ STはIEC規格61754-2に準拠しています
- ・ FCはIEC61754-13に準拠しています

製品の構成

- ・ タイトバッファ DUPLEX ケーブル、LSZH
アウターシース付き
- ・ コネクタ: LC、SCまたはST
- ・ ケーブル色: 紫(マルチモードOM4)、ア
クア(マルチモードOM3)、橙(マルチモ
ードOM2およびOM1)、黄(シングルモ
ードOS2)
- ・ 標準長さ: 2 m
- ・ 特注: 1 m、3 m、5 m、10 m

備考

- ・ 組立済み DUPLEX タイトバッファード
光ファイバーケーブル、高耐久性セラミ
ックフェルルコネクタ付き
- ・ その他のタイプも、www.lappgroup.com/assemblyfinderから、またはご希
望により製作可能

テクニカルデータ

	区分 ETIM 5/6 ETIM 5.0/6.0 Class-ID: EC001263 ETIM 5.0/6.0 Class-Description: 光フ ァイバパッチケーブル
	寸法 プライマリコーティングファイバー: 250µm タイトバッファード(2次コーティングフ ァイバ): 900µm サブケーブル: 1.9mm
	ファイバタイプ GOF - ガラス光ファイバー
	標準指定 J-VH 2x1G/E...
	光ファイバタイプ 線心の材質: ガラス 被覆材質: ガラス
	許容曲げ半径 固定: ≥ 30 mm 可動: ≥ 40 mm
	許容張力 固定使用: 100 N
	温度範囲 固定使用: -20°C~+60°C 不連続の可動使用: -5°C~+50°C

型番	製品名	PU
マルチモード G 50 OM4		
29011402	GOF Duplex Patchcord SC/SC G50 OM4, 2m	1ピース
29021402	GOF Duplex Patchcord ST/SC G50 OM4, 2m	1ピース
29022402	GOF Duplex Patchcord ST/ST G50 OM4, 2m	1ピース
29031402	GOF Duplex Patchcord LC/SC G50 OM4, 2m	1ピース
29032402	GOF Duplex Patchcord LC/ST G50 OM4, 2m	1ピース
29033402	GOF Duplex Patchcord LC/LC G50 OM4, 2m	1ピース
29044402	GOF Duplex Patchcord FC/FC G50 OM4, 2m	1ピース
マルチモード G 50 OM3		
29011302	GOF Duplex Patchcord SC/SC G50 OM3, 2m	1ピース
29021302	GOF Duplex Patchcord ST/SC G50 OM3, 2m	1ピース
29022302	GOF Duplex Patchcord ST/ST G50 OM3, 2m	1ピース
29031302	GOF Duplex Patchcord LC/SC G50 OM3, 2m	1ピース
29032302	GOF Duplex Patchcord LC/ST G50 OM3, 2m	1ピース
29033302	GOF Duplex Patchcord LC/LC G50 OM3, 2m	1ピース
29044302	GOF Duplex Patchcord FC/FC G50 OM3, 2m	1ピース
マルチモード G 50 OM2		
29011202	GOF Duplex Patchcord SC/SC G50 OM2, 2m	1ピース
29021202	GOF Duplex Patchcord ST/SC G50 OM2, 2m	1ピース
29022202	GOF Duplex Patchcord ST/ST G50 OM2, 2m	1ピース
29031202	GOF Duplex Patchcord LC/SC G50 OM2, 2m	1ピース
29032202	GOF Duplex Patchcord LC/ST G50 OM2, 2m	1ピース
29033202	GOF Duplex Patchcord LC/LC G50 OM2, 2m	1ピース
29044202	GOF Duplex Patchcord FC/FC G50 OM2, 2m	1ピース
マルチモード G 62.5 OM1		
29011102	GOF Duplex Patchcord SC/SC G62.5, 2m	1ピース
29021102	GOF Duplex Patchcord ST/SC G62.5, 2m	1ピース
29022102	GOF Duplex Patchcord ST/ST G62.5, 2m	1ピース
29031102	GOF Duplex Patchcord LC/SC G62.5, 2m	1ピース
29032102	GOF Duplex Patchcord LC/ST G62.5, 2m	1ピース
29033102	GOF Duplex Patchcord LC/LC G62.5, 2m	1ピース
29044102	GOF Duplex Patchcord FC/FC G62.5, 2m	1ピース
シングルモード E 9 OS2		
29011902	GOF Duplex Patchcord SC/SC E9 OS2, 2m	1ピース
29021902	GOF Duplex Patchcord ST/SC E9 OS2, 2m	1ピース
29022902	GOF Duplex Patchcord ST/ST E9 OS2, 2m	1ピース
29031902	GOF Duplex Patchcord LC/SC E9 OS2, 2m	1ピース
29032902	GOF Duplex Patchcord LC/ST E9 OS2, 2m	1ピース
29033902	GOF Duplex Patchcord LC/LC E9 OS2, 2m	1ピース
29033802	GOF DUPLEX Patchcord LC/LC 9/125 APC, 2m	1ピース
29039902	GOF DUPLEX Patchcord LC/SC-APC E9 OS2, 2m	1ピース

他の長さやコネクタのタイプも特注可能。

写真や画像は縮尺が一定でないため、各製品の詳細な画像を示すものではありません。


GOF SIMPLEX Pigtail

各種コネクタタイプのある12個のアソートカラーコードピグテール(LC、ST、LC)、シングルモードOS2およびマルチモードOM1、OM2、OM3、OM4ファイバー付き



備考

- ・ 組立済み SIMPLEX タイットバッファード 光ファイバー、高耐久性セラミックフェルルコネクタ付き

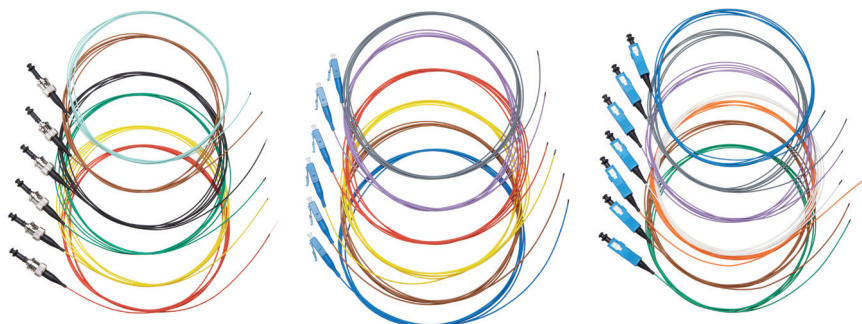

利点

- ・ 設置と組立が簡単
- ・ スプライシング付き設置ケーブル用の直接プラグ接続
- ・ ケーブルに金属が含まれていない(完全誘電性)ため、電磁妨害がありません。

適用範囲

- ・ 屋内使用
- ・ 光端末装置との接続

製品の特徴

- ・ 高柔軟性
- ・ 耐久性の高いセラミックフェルル付きケーブル終端
- ・ 12のカラーコードケーブルループで構成されるセット

適合基準/認可

- ・ LCはIEC規格61754-20に準拠しています
- ・ SCはIEC規格61754-4に準拠しています
- ・ STはIEC規格61754-2に準拠しています

製品の構成

- ・ タイットバッファード SIMPLEX ファイバー
- ・ コネクタ: LC、SCまたはST
- ・ カラーコード付きプライマリおよびセカンダリコーティング
- ・ 標準長さ: 2 m

テクニカルデータ



区分 ETIM 5/6

ETIM 5.0/6.0 Class-ID: EC000748
ETIM 5.0/6.0 Class-Description: 光ファイバーピグテール



寸法

プライマリコーティングファイバー:

250µm

タイトバッファード(2次コーティングファイバ): 900µm

ファイバータイプ

GOF - ガラス光ファイバー

標準指定

J-VH 1G/E...



光ファイバータイプ

線心の材質: ガラス

被覆材質: ガラス



許容張力

固定使用: 100 N



温度範囲

固定使用: -20°C~+60°C

不連続の可動使用: -5°C~+50°C

型番	製品名	PU
マルチモード G 50 OM4		
29310402	GOF Simplex Pigtail SC G50 OM4, 2m	12ピース
29320402	GOF Simplex Pigtail ST G50 OM4, 2m	12ピース
29330402	GOF Simplex Pigtail LC G50 OM4, 2m	12ピース
マルチモード G 50 OM3		
29310302	GOF Simplex Pigtail SC G50 OM3, 2m	12ピース
29320302	GOF Simplex Pigtail ST G50 OM3, 2m	12ピース
29330302	GOF Simplex Pigtail LC G50 OM3, 2m	12ピース
マルチモード G 50 OM2		
29310202	GOF Simplex Pigtail SC G50 OM2, 2m	12ピース
29320202	GOF Simplex Pigtail ST G50 OM2, 2m	12ピース
29330202	GOF Simplex Pigtail LC G50 OM2, 2m	12ピース
マルチモード G 62.5 OM1		
29310102	GOF Simplex Pigtail SC G62.5, 2m	12ピース
29320102	GOF Simplex Pigtail ST G62.5, 2m	12ピース
29330102	GOF Simplex Pigtail LC G62.5, 2m	12ピース
シングルモード E 9 OS2		
29310902	GOF Simplex Pigtail SC E9 OS2, 2m	12ピース
29320902	GOF Simplex Pigtail ST E9 OS2, 2m	12ピース
29330902	GOF Simplex Pigtail LC E9 OS2, 2m	12ピース

他のタイプのコネクタ(LC、MTRJ、E2000など)も特注可能。Judy Lim: LCは標準製品になり、MTRJ/E2000は除外されるため、これはHitronicには適用されなくなります。写真や画像は縮尺が一定でないため、各製品の詳細な画像を示すものではありません。