

POF組立セット

... POF圧着コネクタのコネクタアセンブリに必要なすべてのツールを含む:FSMA; ST(BFOC); SC/SC-RJ



利点

- ・ 取り扱いが簡単
- ・ コネクタアセンブリに必要な全てのツールを含むセット
- ・ 現地での組み立てに最適

製品の特徴

- ・ POFコネクタタイプ FSMA、ST (BFOC)、SC / SC-RJで使用可能なセット
- ・ 内容: 圧着工具、バッファード光ファイバトリッパー、研磨ディスクFSMA、研磨フィルム、カッター

テクニカルデータ

ETIM	区分 ETIM 5/6
	ETIM 5.0/6.0 Class-ID: EC002609
	ETIM 5.0/6.0 Class-Description: 光ファイバー技術用アクセサリ

型番	製品名	PU
POF FSMAコネクタ用組立セット		
29500001	組立セットPOFコネクタFSMA	1ピース
POF ST(BFOC)コネクタ用組立セット		
29500002	組立セットPOFコネクタST(BFOC)	1ピース
POF SC/SC-RJコネクタ用組立セット		
29500004	POFコネクタSCの組立セット	1ピース

写真や画像は縮尺が一定でないため、各製品の詳細な画像を示すものではありません。

光ケーブル

POFカッティングツール

... POFケーブルおよびコネクタ製品用:各種シース材質およびケーブル径に対応するストリッピングツール



テクニカルデータ

ETIM	区分 ETIM 5/6
	ETIM 5.0/6.0 Class-ID: EC001126
	ETIM 5.0/6.0 Class-Description: グラスファイバーカッター

利点

- ・ POFケーブルおよびコネクタ製品用カッティングツール

適用範囲

- ・ 各種ジャケット材質およびケーブル径用

製品の特徴

- ・ バッファード光ファイバー(2.2mm)切断用各種ツールを用意 (シンプルなものから最新の自動ブレードまで)
- ・ 29500011 - PEバッファチューブ2.2mm用ファイバトリッパー
- ・ 29500013 - PAバッファチューブ2.2mm~2.3mm用ファイバトリッパー
- ・ 29500012 - ケーブル径3.6mm~6.0mm用ジャケットストリッパー
- ・ POF(PCF)コネクタプログラムに最適な圧着工具

型番	製品名	PU
POF裸ファイバーカッター		
29500014	POFカッター-2.2/1.0mmギロチン	5ピース
29500015	POFバッファード光ファイバカッター2.2mm手動	1ピース
29500016	POFバッファード光ファイバカッター2.2mm自動	1ピース
POFケーブルストリッパー		
29500011	POFバッファード光ファイバトリッパー-2.2 mm (P980/1000)	1ピース
29500013	POFケーブルストリッパー-PA 2.2mm	1ピース
29500012	POFケーブルストリッパー-3.6/6.0mm	1ピース
ストレインリリーフエレメント用ハサミ		
29500017	ストレインリリーフエレメント用ハサミ	1ピース
POF圧着工具		
29500010	POF圧着工具2.5/3.0/4.5/4.95mm	1ピース

写真や画像は縮尺が一定でないため、各製品の詳細な画像を示すものではありません。

類似製品

- ・ POF組立セット (488 ページ参照)

POF研磨工具およびアクセサリ

各種コネクタデザインに対応する研磨ディスク、研磨シート、アクセサリ

利点


- ・ 取り扱いが簡単
- ・ POFコネクタ組立セットに最適

製品の特徴

- ・ POFアッセンブリ用アクセサリ
- ・ 各種POFコネクタタイプ用研磨ディスク
- ・ 他のバージョンも特注可能
- ・ ファイバー端および表面処理用の各種粒度タイプの研磨フィルム
- ・ 研磨プロセス：POF - 研磨フィルム1000 (青) 研磨フィルム5µm (茶) 研磨フィルム1µm (緑) PCF - 研磨フィルム5 µm (茶) 研磨フィルム1 µm (緑) 研磨フィルム0.3 µm (白)

テクニカルデータ

区分 ETIM 5/6
 ETIM 5.0/6.0 Class-ID: EC001126
 ETIM 5.0/6.0 Class-Description: グラスファイバーカッター

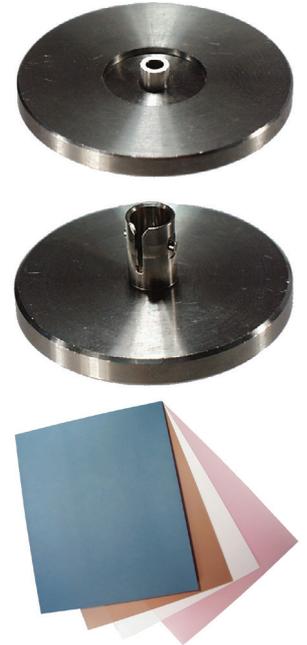

型番	製品名	PU
POFコネクタアッセンブリ用研磨ディスク		
29500031	研磨ディスク POF FSMAコネクタ	1ピース
29500032	研磨ディスク POF ST(BFOC)コネクタ	1ピース
29500033	研磨ディスク POF HFBR4501/4511 SIMPLEX	1ピース
29500034	研磨ディスク POF HFBR4516 DUPLEX	1ピース
29500035	研磨ディスク POF F05コネクタ	1ピース
29500036	研磨ディスク POF SIMPLEX 2.2mm	1ピース
29500733	研磨ディスク PCF HFBR4521コネクタ	1ピース
29500037	研磨ディスクPOF SCコネクタ	1ピース
研磨ディスク		
29500021	研磨フィルム、粒度1000 (黒)	10ピース
29500024	研磨フィルム、粒度5 µm (茶)	10ピース
29500023	研磨フィルム、粒度1 µm (緑)	10ピース
29500022	研磨フィルム、粒度0.3 µm (白)	10ピース
研磨アクセサリ		
29500020	研磨ガラス板150x230mm	1ピース

写真や画像は縮尺が一定でないため、各製品の詳細な画像を示すものではありません。

類似製品

- ・ POF組立セット (488 ページ参照)

POF測定装置

波長範囲660 nmおよび850 nm用に設定された測定装置、組立後のPOFおよびPCFシステムの測定に最適



利点

- ・ 波長660/850nm用測定装置セット
- ・ POFおよびPCFシステムアセンブリの測定に最適
- ・ さまざまな波長およびコネクタタイプに対応する計測装置セット。コネクタタイプと波長は交換可能アダプタシステムで定義されています

製品の特徴

- ・ 測定装置にアダプタは付属していません。別途ご注文ください
- ・ 光学トランスミッター(TMR)：交換アダプタの波長 - 650nm - 660nm - 850nm(受注対応)
- ・ 光パワー計：光学トランスミッター(TMR)に取り付けた組立済POF (PCF)システムの減衰測定用

製品の構成

- ・ 光学式トランスミッタ(デジタルディスプレイ付き、波長はアダプタによって異なります)、アクティブ変換アダプタは含まれません。別途ご注文ください。
- ・ 光パワー計(デジタルディスプレイ付き)、波長計(660/850 nm)、変換アダプタ(レシーバ側)は含まれません。別途ご注文ください。
- ・ 計測セット(29500089)：光学式トランスミッタとパワーメーターのセット、黒ケース入り(変換アダプタは含まれません)

テクニカルデータ

区分 ETIM 5/6
ETIM 5.0/6.0 Class-ID: EC002609
ETIM 5.0/6.0 Class-Description: 光ファイバー技術用アクセサリ

型番	製品名	PU
POF測定装置		
29500070	POF光学トランスミッター(TMR)	1ピース
POF TMRアダプタ、波長650nm		
29500071	POF光TMRアダプタHFBR、650nm	1ピース
29500072	POF光TMRアダプタFSMA、650nm	1ピース
29500073	POF光TMRアダプタST(BFOC)、650nm	1ピース
POF TMRアダプタ、波長660nm		
29500074	POF光TMRアダプタF05、660nm	1ピース
29500075	POF光TMRアダプタHFBR、660nm	1ピース
29500076	POF光TMRアダプタFSMA、660nm	1ピース
29500077	POF光TMRアダプタST(BFOC)、660nm	1ピース
POF光パワー計660/850 nm		
29500080	POF光パワー計660/850 nm	1ピース
POFパワーメーターアダプタ		
29500081	POFパワーメーターアダプタHFBR4501/4521	1ピース
29500082	POFパワーメーターアダプタFSMA	1ピース
29500083	POFパワーメーターアダプタST(BFOC)	1ピース
29500084	POFパワーメーターアダプタF05	1ピース
POF測定装置セット、アダプタなし		
29500089	POF測定装置セット660/850nm	1ピース

写真や画像は縮尺が一定でないため、各製品の詳細な画像を示すものではありません。