



FLEXIMARK® Character holders PTE



利点

- ・ UV、放射線、および各種化学薬品に対する保護を強化
- ・ 高柔軟性を保証: 本製品は任意の長さに切断可能

適用範囲

- ・ FLEXIMARK® Flexilabels LFLならびに DYMO®産業テープに最適
- ・ ケーブル/コンジットマーキング
- ・ 幅2.6mmのケーブルタイでの組立、またはエンドキャップを使用してネジとリベットを用いた固定

付属

- ・ ビニール袋または箱に梱包して発送(画像を参照): ビニール袋内の Character holders は特定サイズに切断済みです

適合工具

- ・ FLEXIMARK®パンチ FL52ERA (961 ページ参照)

テクニカルデータ

ETIM	区分 ETIM 5/6 ETIM 5.0/6.0 Class-Description: ラベル材料用ブラケット
	材質 ハロゲンフリーポリエチレン
	温度範囲 -75°C~最大+80°C

型番	製品名	長さ(mm)	ホルダーの最大高さ(mm)	PUごとのマーカー数	PU
Character holders PTE					
83253012	FLEXIMARK® PTE 6-1000 mm TR (ビニール袋)	1,000	6	10	1
83259950	FLEXIMARK® PTE 6-10 m TR (Box)	10,000	6	1	1
83252081	FLEXIMARK® PTE 9.5-285 mm TR (ビニール袋)	285	9.5	10	1
83252084	FLEXIMARK® PTE 9.5-1000 mm TR (ビニール袋)	1,000	9.5	10	1
83259951	FLEXIMARK® PTE 9.5-10 m TR (Box)	10,000	9.5	1	1
83252028	FLEXIMARK® PTE 12-285 mm TR (ビニール袋)	285	12	10	1
83252027	FLEXIMARK® PTE 12-1000 mm TR (ビニール袋)	1,000	12	10	1
83259952	FLEXIMARK® PTE 12-10 m TR (Box)	10,000	12	1	1
83251060	FLEXIMARK® PTE 19-285 mm TR (ビニール袋)	285	19	10	1
83259953	FLEXIMARK® PTE 19-5 m TR (Box)	5,000	19	1	1
83251061	FLEXIMARK® PTE 19-1000 mm TR (ビニール袋)	1,000	19	10	1
83259954	FLEXIMARK® PTE 25-5 m TR (Box)	5,000	25	1	1
Character holders PTE 9.5mm用アクセサリ					
83252005	FLEXIMARK®ロックボタン ミニFLKA 5206 YE(黄)			500	1
83252020	FLEXIMARK®エンドクラブ ミニFLG 5242 YE			100	1

写真や画像は縮尺が一定でないため、各製品の詳細な画像を示すものではありません。

FLEXIMARK®製品はパッケージ単位で販売されます。例えば、LCK 32の640ラベルをお求めの際には、640シングルラベルではなく、1 PUのみご注文ください。

類似製品


- ・ FLEXIMARK® Character holders PTEF / CAB (958 ページ参照)

アクセサリ

- ・ Basic Tie ケーブルタイ (1040 ページ参照)



FLEXIMARK® Character holders PTEF / CAB

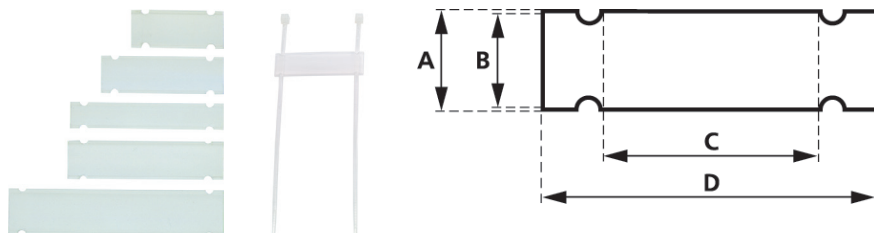

備考

- ・ PTEF 9.5-35、FLEXIMARK®サンプルパッケージに同梱(型番M32511)

利点

- ・ 切断時間の短縮によりコストを削減
- ・ 本製品はLFLラベルにも適応
- ・ UV、放射線、および各種化学薬品に対する保護を強化

適用範囲

- ・ FLEXIMARK® Flexilabels LFLならびに DYMO®産業テープに最適
- ・ ケーブル/コンジットマーキング
- ・ 2.6 mmケーブルタイでの組立、またはエンドキャップを使用する場合はネジとリベットで固定

付属

- ・ PTEF: ケーブルタイなし CAB: ケーブルタイ付き (135x2.6 mm)

テクニカルデータ

区分 ETIM 5/6

ETIM 5.0/6.0 Class-Description: ラベル材料用ブラケット



材質

ハロゲンフリーポリエチレン



温度範囲

-75°C～最大+80°C

型番	製品名	A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)	PUごとのマー カー数	PU
ケーブルタイなし							
83254974	FLEXIMARK® PTEF 6-35 TR	8.7	6	35	47.0	50	1
83254960	FLEXIMARK® PTEF 9.5-18 TR	12.2	9.5	18	30.0	50	1
83254961	FLEXIMARK® PTEF 9.5-28 TR	12.2	9.5	28	40.0	50	1
83254963	FLEXIMARK® PTEF 9.5-35 TR	12.2	9.5	35	47.0	50	1
83254962	FLEXIMARK® PTEF 9.5-38 TR	12.2	9.5	38	50.0	50	1
83254964	FLEXIMARK® PTEF 9.5-58 TR	12.2	9.5	58	70.0	50	1
83254965	FLEXIMARK® PTEF 9.5-70 TR	12.2	9.5	70	82.0	50	1
83280006	FLEXIMARK® PTEF 12-18 TR	14.8	12	18	30.0	50	1
83254976	FLEXIMARK® PTEF 12-28 TR	14.8	12	28	40.0	50	1
83254977	FLEXIMARK® PTEF 12-38 TR	14.8	12	38	50.0	50	1
83254978	FLEXIMARK® PTEF 12-58 TR	14.8	12	58	70.0	50	1
83254982	FLEXIMARK® PTEF 19-50 TR	21.7	19	50	62.0	50	1
ケーブルタイ付き							
83259091	FLEXIMARK® CAB 6-35 TR	8.7	6	35	47.0	50	1
83259087	FLEXIMARK® CAB 9.5-18 TR	12.2	9.5	18	30.0	50	1
83259084	FLEXIMARK® CAB 9.5-28 TR	12.2	9.5	28	40.0	50	1
83259088	FLEXIMARK® CAB 9.5-35 TR	12.2	9.5	35	47.0	50	1
83259086	FLEXIMARK® CAB 9.5-58 TR	12.2	9.5	58	70.0	50	1
83259078	FLEXIMARK® CAB 12-18 TR	14.8	12	18	30.0	50	1
83259079	FLEXIMARK® CAB 12-28 TR	14.8	12	28	40.0	50	1
83259080	FLEXIMARK® CAB 12-38 TR	14.8	12	38	50.0	50	1
83259081	FLEXIMARK® CAB 12-58 TR	14.8	12	58	70.0	50	1
83259070	FLEXIMARK® CAB 19-50 TR	21.7	19	50	62.0	50	1

写真や画像は縮尺が一定でないため、各製品の詳細な画像を示すものではありません。

FLEXIMARK®製品はパッケージ単位で販売されます。例えば、LCK 32の640ラベルをお求めの際には、640シングルラベルではなく、1 PUのみご注文ください。

アクセサリ

- ・ Basic Tie ケーブルタイ (1040 ページ参照)



FLEXIMARK® Character holders PGS



備考

- PGS 1-285 BK、FLEXIMARK®サンプルバッグに同梱(型番M32511)



利点

- 多種の表面での粘着性
- 透明カバーにより、ラベルの剥がれを防止

適用範囲

- FLEXIMARK® Flexilabels LFLならびに DYMO®産業テープに最適
- 制御盤の製造における機器類のマーキング
- 固定: 接着剤を使用するか、温度が+45°Cを超える場合はネジまたはリベットを使用

製品の特徴

- UL 94 V0準拠の高難燃性

適合工具

- FLEXIMARK®パンチ FL52ERA (961 ページ参照)

テクニカルデータ

	区分 ETIM 5/6 ETIM 5.0/6.0 Class-Description: ラベル材料用ブラケット
	製品の色 黒、白、灰
	材質 ABSプラスチック
	温度範囲 -20 °C~+45 °C


型番	製品名	色	長さ x 高さ(mm)	PUごとのマーカー数	PU
FLEXIMARK® Character holders PGS					
83252011	FLEXIMARK® PGS 10-1000 WH	白	1,000.0 x 10.0	10	1
83250003	FLEXIMARK® PGS 10-1000 BK	黒	1,000.0 x 10.0	10	1
83252014	FLEXIMARK® PGS 10-1000 GY	灰	1,000.0 x 10.0	10	1
83250043	FLEXIMARK®ラベルカバー10-100 PGS 10	透明	1,000.0 x 10.0	10	1

写真や画像は縮尺が一定でないため、各製品の詳細な画像を示すものではありません。

FLEXIMARK®製品はパッケージ単位で販売されます。例えば、LCK 32の640ラベルをお求めの際には、640シングルラベルではなく、1 PUのみご注文ください。



FLEXIMARK®カラー(スナップオン用)

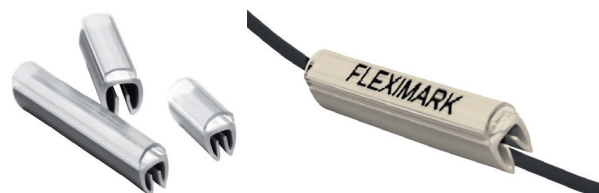

備考

- ・ スナップオン機構により、取付け後の装着が可能
- ・ Snap-On 2-3、5/15、FLEXIMARK®サンプルバッグ(製品番号M32511)に同梱

FLEXIMARK®カラー(クローズ用)



備考

- ・ マーキングされたスリーブが閉じているため取付け前に装着

FLEXIMARK®カラー(ケーブルタイ用)



備考

- ・ ケーブル直径に依存しないケーブルタイでの固定

利点

- ・ スクラッチ保護を強化
- ・ 耐性および柔軟性保護
- ・ 化学薬品、UV光、湿気、油への耐性(ディーゼル油、洗浄液、海水、エタノールなど)

製品の特徴

- ・ UL 94 V0準拠の高難燃性

注記

- ・ LMBラベルに適したマーキングカラー

付属

- ・ ラベルを使用しないマーキングカラー

テクニカルデータ

区分 ETIM 5/6
ETIM 5.0/6.0 Class-Description: ラベル材料用ブラケット

製品の色
透明

材質
FLEXIMARK®カラー(スナップオン用)
ハロゲンフリーポリエチレン
FLEXIMARK®カラー(クローズ用)
PVC
FLEXIMARK®カラー(ケーブルタイ用)
ハロゲンフリーポリウレタン

温度範囲
-40°C~+80°C

型番	製品名	長さ(mm)	ケーブル径(mm)	PUごとのマーカー数	PU
FLEXIMARK®カラー(スナップオン用)					
83252650	FLEXIMARK®カラー スナップオン2-3.5/10 TR	10	2.0 - 3.5	1000	1
83252651	FLEXIMARK®カラー スナップオン2-3.5/15 TR	15	2.0 - 3.5	1000	1
83252695	FLEXIMARK®カラー スナップオン2-3.5/23 TR	23	2.0 - 3.5	500	1
83252653	FLEXIMARK®カラー スナップオン2.8-5/10 TR	10	2.8 - 5.0	1000	1
83252654	FLEXIMARK®カラー スナップオン2.8-5/15 TR	15	2.5 - 5.0	1000	1
83252656	FLEXIMARK®カラー スナップオン5-8/10 TR	10	5.0 - 8.0	500	1
83252657	FLEXIMARK®カラー スナップオン5-8/15 TR	15	5.0 - 8.0	500	1
83252660	FLEXIMARK®カラー スナップオン8-10/15 TR	15	8.0 - 10.0	500	1
FLEXIMARK®カラー(クローズ用)					
83252670	FLEXIMARK®カラー ハロゲンフリー1.4-5/10 TR	10	1.4 - 5.0	1000	1
83252671	FLEXIMARK®カラー ハロゲンフリー1.4-5/15 TR	15	1.4 - 5.0	1000	1
83252693	FLEXIMARK®カラー ハロゲンフリー1.4-5/23 TR	23	1.4 - 5.0	500	1
83252672	FLEXIMARK®カラー ハロゲンフリー1.4-5/30 TR	30	1.4 - 5.0	500	1
83252673	FLEXIMARK®カラー ハロゲンフリー5-11/10 TR	10	5.0 - 11.0	500	1
83252674	FLEXIMARK®カラー ハロゲンフリー5-11/15 TR	15	5.0 - 11.0	500	1
83252694	FLEXIMARK®カラー ハロゲンフリー5-11/23 TR	23	5.0 - 11.0	200	1
83252675	FLEXIMARK®カラー ハロゲンフリー5-11/30 TR	30	5.0 - 11.0	200	1
FLEXIMARK®カラー、ケーブルタイ用					
83252676	FLEXIMARK®カラー、ケーブルタイ用	30		200	1

写真や画像は縮尺が一定でないため、各製品の詳細な画像を示すものではありません。
FLEXIMARK®製品はパッケージ単位で販売されます。例えば、LCK 32の640ラベルをお求めの際には、640シングルラベルではなく、1 PUのみご注文ください。

アクセサリ

FLEXIMARK®カラー(ケーブルタイ用)

- ・ Basic Tie ケーブルタイ (1040 ページ参照)



WM BWブランクケーブルマーカー



備考

- ・ マーカーペン はウェブカタログ参照

テクニカルデータ

	区分 ETIM 5/6 ETIM 5.0/6.0 Class-ID: EC001288 ETIM 5.0/6.0 Class-Description: ラベリング材料
	材質 ビニールストリップ、シリコン処理ライニング、ハロゲンフリー
	温度範囲 -35°C~+70°C



利点

- ・ 保護箔付きラッピングラベル
- ・ ケーブルにカバーを装着すると、透明箔によって書込領域が覆われ、摩耗、湿気、油および軽質な溶剤から保護されます。
- ・ 簡単にラベル付けが可能

適用範囲

- ・ ケーブルマーキング用
- ・ このラベルには、白の書き込みエリアに鉛筆、ボールペン、または他のマーカーで書き込むことができます
- ・ 屋内用

型番	製品名	ラベリング面(mm)	ケーブル径(mm)	パンフレットごとのマーカー数	PU
WM BWブランクケーブルマーカー					
61726150	WM/パンフレットBW 3	25 x 25	8.0 - 40.0	30	1
61726160	WM/パンフレットBW 5	20 x 25	6.0 - 18.1	50	1
61726170	WM/パンフレットBW 12	15 x 12	5.0 - 5.4	200	1
61726180	WM/パンフレットBW 14	15 x 6	5.0 - 5.4	400	1
61726190	WM/パンフレットBW 34	14 x 18	5.0 - 10.0	140	1


写真や画像は縮尺が一定でないため、各製品の詳細な画像を示すものではありません。

FLEXIMARK®製品はパッケージ単位で販売されます。例えば、LCK 32の640ラベルをお求めの際には、640シングルラベルではなく、1 PUのみご注文ください。

アクセサリ

- ・ MSマーカーペン

FLEXIMARK®パンチ FL52ERA

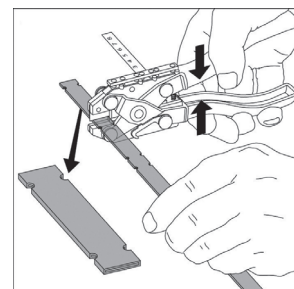

利点

- ・ 中央の穴あけも可能
- ・ 穴開け器で2.5mm幅の穴をケーブルタイに正確に開けることが可能
- ・ Character holders を短くするためのナイフとしても使用できます
- ・ 取り扱いが簡単な軽量モデル

適用範囲

- ・ 幅6~12mmのCharacter holders PTEおよびPGS用特殊穴あけ工具

注記

- ・ 個々の部品(切断および穿孔装置)を交換可能
- ・ キャラクタ幅が19 mmの場合は、ツール FL 52 A (型番83250024)を使用してください。
- ・ その他のスペアパーツも使用可能です



型番	製品名	Character holders幅(mm)	内容(ユニット)
FLEXIMARK®パンチ FL52ERA			
83252047	FLEXIMARK®穴あけ工具FL52ERA	6 / 9.5 / 12	1

写真や画像は縮尺が一定でないため、各製品の詳細な画像を示すものではありません。

FLEXIMARK®製品はパッケージ単位で販売されます。例えば、LCK 32の640ラベルをお求めの際には、640シングルラベルではなく、1 PUのみご注文ください。



KMKラベルホルダー

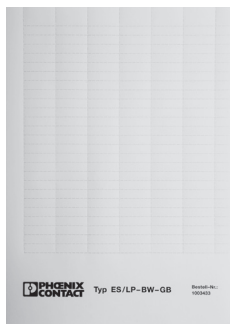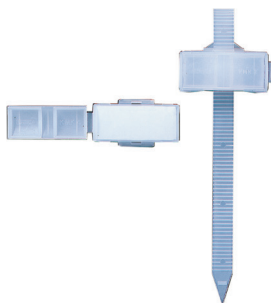

利点

- ・印刷されたインサートストリップをラベルホルダー内にセットして、防塵キャップをかぶせます

適用範囲

- ・屋内エリアでの複数の導体およびケーブルのマーキングおよび結束に最適
- ・結束径が10~31 mm

製品の特徴

- ・ラベリング方法 手書き、レーザー/インクジェットプリンタを使用

適合基準/認可

- ・にじみ防止: DIN 30646:1993-11、DIN VDE 0611-1:1977-11

製品の構成

- ・KMKのストラップ幅: 5 mm
- ・KMKの結束径: 10~25 mm
- ・KMK3のストラップ幅: 10 mm
- ・KMK3の結束径: 16~31 mm
- ・固定ループKMK2/KMK4: 5 mm

テクニカルデータ

	区分 ETIM 5/6 ETIM 5.0/6.0 Class-ID: EC001288 ETIM 5.0/6.0 Class-Description: ラベリング材料
	製品の色 透明
	材質 ラベルホルダー: PE、ハロゲンフリー ラベル: 段ボール製、DIN A4ミシン目付き、シリコンフリー、ハロゲンフリー
	温度範囲 -40°C~+80°C

付属

- ・ラベル: ラベル数が150 (61742922)または50 (61742926)のシート10枚
- ・ラベルは別途ご注文ください

型番	製品名	幅 x 高さ(mm)	付属品	内容(ユニット)
KMKラベルホルダー				
61742820	KMK 1 ラベルホルダー	29.0 x 8.0	ストラップ付き	100
61742822	KMK 2 ラベルホルダー	29.0 x 8.0	ストラップなし	100
61742824	KMK 3 ラベルホルダー	40.0 x 17.0	ストラップ付き	50
61742826	KMK 4 ラベルホルダー	40.0 x 17.0	ストラップなし	50
61742922	ES/LP-BW-GBラベル	29.0 x 8.0	1500ラベル	10
61742926	ES/KMK 3 GBラベル	40.0 x 17.0	500ラベル	10

写真や画像は縮尺が一定でないため、各製品の詳細な画像を示すものではありません。

FLEXIMARK®製品はパッケージ単位で販売されます。例えば、LCK 32の640ラベルをお求め際には、640シングルラベルではなく、1 PUのみご注文ください。



ETBラベルホルダー



利点

- ・バインドおよび結束に最適
- ・開閉可能なラベルホルダーにより、ラベルの交換が容易
- ・優れたUV耐性

適用範囲

- ・マーキングケーブル、チューブ、製品、または広告媒体、荷物ラベルおよびその他の種類のラベル用

製品の特徴

- ・ラベルは、ラベルホルダー内の印刷フィールドの目に見える部分に合わせて、折り畳んでそのサイズの4分の1に縮小することができます。

製品の構成

- ・ケーブルタイの寸法: 200 x 5 mm
- ・通気孔付き厚紙(色: 白)

テクニカルデータ

	区分 ETIM 5/6 ETIM 5.0/6.0 Class-ID: EC001288 ETIM 5.0/6.0 Class-Description: ラベリング材料
	材質 ポリプロピレン(PP)
	温度範囲 -18°C~+90°C 最低接着温度: 最小 +10 °C

付属

- ・61742810: マーキングラベルを含む(2シート、それぞれ14ラベル付き)

型番	製品名	幅 x 高さ(mm)	1列ごとのラベル数	内容(ユニット)
ETBラベルホルダー				
61742810	ETBホルダー(透明)	60.0 x 33.0		50
61742900	ETBラベル	52.0 x 17.5	56	1

写真や画像は縮尺が一定でないため、各製品の詳細な画像を示すものではありません。

FLEXIMARK®製品はパッケージ単位で販売されます。例えば、LCK 32の640ラベルをお求め際には、640シングルラベルではなく、1 PUのみご注文ください。