

型番	製品名	色	幅(mm)	長さ(mm)	PUごとのマー カー数	m/PU	PU
83260176	FLEXIMARK® TAフォーム50-15 SR (銀)	銀	15	50	1000		1
83260177	FLEXIMARK® TAフォーム50-25 SR (銀)	銀	25	50	750		1
83260179	FLEXIMARK® TAフォーム60-30 SR (銀)	銀	30	60	500		1
83260180	FLEXIMARK® TAフォーム70-18 SR (銀)	銀	18	70	1000		1
83255344	FLEXIMARK® TAフォーム90-15 SR (銀)	銀	15	90	250		1
83260182	FLEXIMARK® TAフォーム90-30 SR (銀)	銀	30	90	250		1
83260183	FLEXIMARK® TAフォーム90-45 SR (銀)	銀	45	90	250		1
83260185	FLEXIMARK® TAフォーム100-30 SR (銀)	銀	30	100	250		1
83260186	FLEXIMARK® TAフォーム100-50 SR (銀)	銀	50	100	250		1
83255345	FLEXIMARK® TAフォーム100-70 SR (銀)	銀	70	100	250		1
83260188	FLEXIMARK® TAフォーム105-140 SR (銀)	銀	140	105	500		1
円筒切り抜き型							
83260189	FLEXIMARK® TAフォーム40-30 Ø 24mm SR (銀)	銀	30	40	1000		1
ロールタイプ							
83255355	FLEXIMARK® TAフォーム13-20m SR (銀)	銀	13			20	1
83255356	FLEXIMARK® TAフォーム15-20m SR (銀)	銀	15			20	1
83255357	FLEXIMARK® TAフォーム18-20m SR (銀)	銀	18			20	1
83255358	FLEXIMARK® TAフォーム25-20m SR (銀)	銀	25			20	1
83255359	FLEXIMARK® TAフォーム30-20m SR (銀)	銀	30			20	1
83255360	FLEXIMARK® TAフォーム35-20m SR (銀)	銀	35			20	1
83255361	FLEXIMARK® TAフォーム50-20m SR (銀)	銀	50			20	1
83255362	FLEXIMARK® TAフォーム80-20m SR (銀)	銀	80			20	1
83255363	FLEXIMARK® TAフォーム100-20m SR (銀)	銀	100			20	1


写真や画像は縮尺が一定でないため、各製品の詳細な画像を示すものではありません。

FLEXIMARK®製品はパッケージ単位で販売されます。例えば、LCK 32の640ラベルをお求めの際には、640シングルラベルではなく、1 PUのみご注文ください。

アクセサリ

- ・ FLEXIMARK® Software 10.0 (952 ページ参照)
- ・ FLEXIMARK®熱転写式プリンタSQUIXおよびEOS4* (953 ページ参照)

FLEXIMARK® Software 10.0

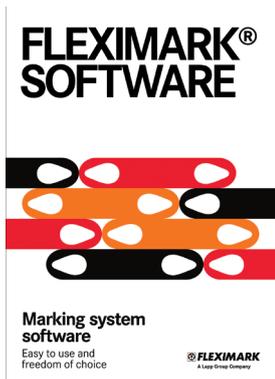

利点

- ・ 使いやすさを考慮し、ユーザーになじみのあるMicrosoft® Officeアプリケーションに類似したインターフェイスデザインを採用
- ・ バーコード、ロゴ、その他の画像、シリアルコードを印刷可能
- ・ 電気工学で使用されるマークなどの画像ライブラリ
- ・ インターネット経由での新しいラベルのオンラインアップデートサービス

適用範囲

- ・ すべての種類のFLEXIMARK®ラベルを素早く簡単に印刷できるマーキングソフトウェア

製品の特徴

- ・ プリンタ: レーザー、熱転写
- ・ 使用可能な言語: ドイツ語、英語、スウェーデン語、フランス語
- ・ 使用可能なバーコード: EAN-8、EAN-13、EAN-128、Code-128、Code-39、interleaved 2/5、UPC-A

備考

- ・ 英語による無料技術サポートをご利用いただけます(電話: +4615577764、電子メール: support@fleximark.se)

- ・ システム要件: 20 MBのハードディスク空き容量 - Microsoft® Windows 2000以降用のプリンタおよびドライバ

注記

- ・ www.lappkabel.com/service/downloadcenter/markingsystemからダウンロード

付属

- ・ 操作マニュアルおよびプログラムのヘルプ機能

型番	製品名	言語	PU
FLEXIMARK® Software 10.0			
83251080	FLEXIMARK® Software 10.0	DE / EN / SE / FR	1

写真や画像は縮尺が一定でないため、各製品の詳細な画像を示すものではありません。

ÖLFLEX®
UNITRONIC®
ETHERLINE®
HITRONIC®
EPIC®
SKINTOP®
SILVYN®
FLEXIMARK®
工具・アクセサリ
付録



FLEXIMARK®熱転写式プリンタSQUIXおよびEOS4*

備考

- 英語の無料技術サポートをご利用いただけます(電話: +4615577764、電子メール: support@fleximark.se)



利点

- 高印刷速度(最高125 mm/秒)
- 高印刷解像度: 300 dpi
- FLEXIMARK®ソフトウェアにより簡単に操作可能
- ラベルセンサーのクリーニング、プリントヘッドまたはプリントローラーの変更などの基本的なメンテナンスは、ユーザーが簡単にすることができます

適用範囲

- さまざまな材質への印刷(特にFLEXIMARK®収縮チューブ、ポリウレタンケーブルマーキングおよびTAフォームマーキング)
- 熱転写印刷法により印刷面の汚れや引っかき、オイルや化学物質への耐性が向上します

注記

- 例えば収縮チューブの切断には、オプションのEOS 4用カッターを使用します
- フラットな収縮チューブにミシン目を打つには、オプションのミシン目カッター付き転写プリンターSQUIXを使用します

付属

- FLEXIMARK®ソフトウェア
- FLEXIMARK®熱転写式プリンタSQUIXまたはEOS4 - 操作説明書および保守説明書付属
- Windows®ドライバ
- FLEXIMARK® Ribbon R71 55/360レジンBK (型番83259604)
- 電源USBケーブル(長さ1.8 m)

テクニカルデータ

	区分 ETIM 5/6 ETIM 5.0/6.0 Class-Description: ファックス/プリンタ/MFC用アクセサリ
	寸法 SQUIX: 274x242x446 mm (HxWxD) EOS4: 245x264x412mm (HxWxD)
	ラベルロール 材質の厚さ: 0.055-1.2 mm (SQUIX) 0.055-0.7 mm (EOS4) キャリア幅: 10-120 mm (SQUIX) 10-116 mm (EOS4) 最大線径: 38.0-100.0mm (SQUIX) 38-76mm (EOS4)
	リボン 500m (SQUIX)または360m (EOS4)まで配線
	速度 最大125.00 mm/s
	重量 SQUIX: 9.0 kg EOS4: 5 kg
	材質 ラベルまたはコイルの連続材料

型番	製品名	PU
FLEXIMARK®熱転写式プリンタSQUIXおよびEOS4*		
83259598	FLEXIMARK® Thermoprinter EOS4/300	1
83259602	FLEXIMARK® Thermoprinter SQUIX 4/300M	1
83259584	FLEXIMARK®カッターEOS4	1
83259603	FLEXIMARK®ミシン目カッター PCU400 SQUIX	1

* 他社製品(LAPP製品ではありません)

写真や画像は縮尺が一定でないため、各製品の詳細な画像を示すものではありません。

FLEXIMARK®製品はパッケージ単位で販売されます。例えば、LCK 32の640ラベルをお求めの際には、640シングルラベルではなく、1 PUのみご注文ください。

アクセサリ

- FLEXIMARK®リボンSQUIXおよびEOS4* (954 ページ参照)

FLEXIMARK®リボンSQUIXおよびEOS4*



利点

- ・ 耐傷性および耐摩耗性

適用範囲

- ・ あらゆるアプリケーションに利用可能
- ・ リボンR71: 表面が滑らかで光沢のあるプラスチックラベルのみ対応 (Flexiprint TF、TCK、TA、TFL)
- ・ FTI-Y: PUR、TAフォーム、Flexiprint TF
- ・ FTI-X: 特に収縮チューブ、および耐ディーズル収縮チューブに最適

型番	製品名	色	幅(mm) x 長さ(m)	材質	PU
FLEXIMARK®リボンSQUIXおよびEOS4*					
83259604	Ribbon R71 55-360 resin BK(黒)	黒	55.0 x 360.0	樹脂	1
83259609	Ribbon R71 110-360 resin BK(黒)	黒	110.0 x 360.0	樹脂	1
83260201	Ribbon FTI-Y 60-360 BK(黒)	黒	60.0 x 300.0	樹脂	1
83260200	Ribbon FTI-Y 110-360 BK(黒)	黒	110.0 x 360.0	樹脂	1
83260206	Ribbon FTI-X 60-300 BK(黒)	黒	60.0 x 300.0	樹脂	1
83260205	Ribbon FTI-X 100-300 BK(黒)	黒	100.0 x 300.0	樹脂	1
83260262	Ribbon Y501P 30-450 WH(白)	白	30.0 x 450.0	樹脂	1
83260260	Ribbon FTI-X 55-300 WH(白)	白	55.0 x 300.0	樹脂	1
83260261	Ribbon FTI-X 110-300 WH(白)	白	110.0 x 300.0	樹脂	1

* 他社製品(LAPP製品ではありません)


他の色、サイズ、材質も特注可能。

写真や画像は縮尺が一定でないため、各製品の詳細な画像を示すものではありません。

FLEXIMARK®製品はパッケージ単位で販売されます。例えば、LCK 32の640ラベルをお求めの際には、640シングルラベルではなく、1 PUのみご注文ください。



DYMO® Industry Rhino Pro 4200

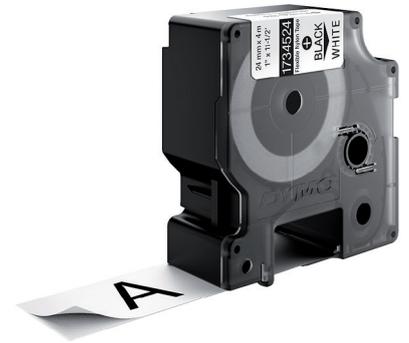

利点

- ・コンパクトな移動装置
- ・一体型のゴム製バンパーにより、予想外の落下や転倒による破損を回避できます
- ・UV光、油、擦り傷、溶剤への耐性
- ・屋内および屋外用

適用範囲

- ・ケーブル、ワイヤ、コンポーネントのマーキング
- ・色付き粘着性ビニールストリップ
- ・収縮チューブ

製品の特徴

- ・熱転写印刷技術
- ・QWERTYキーボード

注記

- ・電源ケーブルは付属していません(型番: 61800150)

テクニカルデータ

- 区分 ETIM 5/6**
ETIM 5.0/6.0 Class-Description: ラベリング
- 材質**
ビニールテープ: ビニール
収縮テープ ポリオレフィン(難燃性 UL224)、収縮率3:1
- 温度範囲**
ビニールテープ: -18°C~+90°C
収縮チューブテープ: -18~135°C

型番	製品名	幅(mm)	長さ(m)	ケーブル径(mm)	文字の色	テープの色
DYMO® Industry Rhino Pro 4200						
61800337	DYMO RHINO PRO 4200					
ビニールテープ						
61800274	RP/ID1 9mm VINYL SW/WS black	9	5.5		黒	白
61800275	RP/ID1 12mm VINYL SW/YELLOW	12	5.5		黒	黄
61800276	RP/ID1 12mm VINYL SW/ORANGE	12	5.5		黒	橙
61800277	RP/ID1 12mm VINYL WH/RED	12	5.5		白	赤
61800278	RP/ID1 12mm VINYL SW/GREEN	12	5.5		黒	緑
61800279	RP/ID1 12mm VINYL SW/WHITE	12	5.5		黒	白
61800280	RP/ID1 19mm VINYL SW/YELLOW	19	5.5		黒	黄
61800281	RP/ID1 19mm VINYL SW/ORANGE	19	5.5		黒	橙
61800282	RP/ID1 19mm VINYL WH/RED	19	5.5		白	赤
61800283	RP/ID1 19mm VINYL SW/GREEN	19	5.5		黒	緑
61800284	RP/ID1 19mm VINYL SW/WHITE	19	5.5		黒	白
収縮チューブテープ						
61800290	RP/ID1 Shrink 1-6-1400	6	1.5	1.1 - 2.3	黒	白
61800291	RP/ID1 Shrink 1-9-1400	9	1.5	1.7 - 3.7	黒	白
61800295	RP/ID1 Shrink 1-9-1400YL	9	1.5	1.7 - 3.7	黒	黄
61800292	RP/ID1 Shrink 1-12-1400	12	1.5	2.9 - 5.1	黒	白
61800296	RP/ID1 Shrink 1-12-1400YL	12	1.5	2.9 - 5.1	黒	黄
61800293	RP/ID1 Shrink 1-19-1400	19	1.5	4.6 - 8.7	黒	白
61800297	RP/ID1 Shrink 1-19-1400YL	19	1.5	4.6 - 8.7	黒	黄

DYMO®は、Sanford GmbH、Newell Rubbermaid Companyの登録商標です
写真や画像は縮尺が一定でないため、各製品の詳細な画像を示すものではありません。

類似製品

- ・ DYMO® XTL 300 / 500 (956 ページ参照)

アクセサリ

- ・ FLEXIMARK® Character holders PTEF / CAB (958 ページ参照)



DYMO® XTL 300 / 500



利点

- ラベルプリンタは挿入されたラベルを自動的に認識します
- 簡単な操作でラベル作成
- 事前にサイズが調整されたラベルにより時間を節約
- 正確な印刷プレビュー
- 一体型のゴム製バンパーにより、予想外の落下や転倒による破損を回避できます

- XTL 300: 最大ラベル幅24mm、カラー表示、手動カッター
- XTL 500: 最大ラベル幅54mm、タッチスクリーン、自動カッター

注記

- PC接続用のDYMO IDフリーソフトウェア (www.dymo.comで入手可能)でラベルを簡単に転送

付属

- キットには、1 DYMO XTL 300 (ラベルVIN 24BK / WHおよびLAM 21x39 WHを含む) またはXTL 500 (ラベルVIN 54BK / WHおよびLAM 38x39 WHを含む)、充電アダプタ、USBケーブル、リチウムイオン蓄電池、ストラップ、説明書がハードケースに同梱されています。

適用範囲

- ケーブル、ワイヤ、コンポーネントのマーキング
- UV光、油、湿気、化学薬品への耐性

製品の特徴

- 熱転写印刷技術

テクニカルデータ



材質

ビニールテープとラッピングテープ: ビニール
収縮チューブ: ポリオレフィン(難燃性UL224)、収縮率3:1



温度範囲

-40 °C~+60 °C

型番	製品名	幅(mm)	長さ[mm]	ケーブル径(mm)	テープの色	文字の色		PUごとのマーカ数
DYMO XTL Kit								
83257106	DYMO XTL KIT 300							
83257107	DYMO XTL KIT 500							
ビニールテープ								
83257146	DYMO XTL VIN 12BK/TR	12			透明	黒	XTL 300/500	7
83257147	DYMO XTL VIN 19BK/TR	19			透明	黒	XTL 300/500	7
83257150	DYMO XTL VIN 54BK/TR	54			透明	黒	XTL 500	7
83257156	DYMO XTL VIN 12BK/WH	12			白	黒	XTL 300/500	7
83257157	DYMO XTL VIN 19BK/WH	19			白	黒	XTL 300/500	7
83257160	DYMO XTL VIN 54BK/WH	54			白	黒	XTL 500	7
83257166	DYMO XTL VIN 12WH/RD	12			赤	白	XTL 300/500	7
83257167	DYMO XTL VIN 19WH/RD	19			赤	白	XTL 300/500	7
83257170	DYMO XTL VIN 54WH/RD	54			赤	白	XTL 500	7
83257176	DYMO XTL VIN 12BK/YE	12			黄	黒	XTL 300/500	7
83257177	DYMO XTL VIN 19BK/YE	19			黄	黒	XTL 300/500	7
83257180	DYMO XTL VIN 54BK/YE	54			黄	黒	XTL 500	7
収縮チューブテープ								
83257214	DYMO XTL SHRINK 6-2700BK/WH	6		2.0 - 6.0	白	黒	XTL 300/500	2.7
83257215	DYMO XTL SHRINK 12-2700BK/WH	12		4.0 - 12.0	白	黒	XTL 300/500	2.7
83257216	DYMO XTL SHRINK 24-2700BK/WH	24		8.0 - 24.0	白	黒	XTL 300/500	2.7
83257217	DYMO XTL SHRINK 54-1800BK/WH	54		18.0 - 54.0	白	黒	XTL 500	1.8
プレスサイズ収縮チューブ								
83257132	DYMO XTL SHRINK 6X34WH	6	34	2.0 - 6.0	白	黒	XTL 500	81
83257133	DYMO XTL SHRINK 12X34WH	12	34	4.0 - 12.0	白	黒	XTL 500	65
83257134	DYMO XTL SHRINK 24X34WH	24	34	8.0 - 24.0	白	黒	XTL 500	60
83257135	DYMO XTL SHRINK 54X34WH	54	34	18.0 - 54.0	白	黒	XTL 500	25
83257136	DYMO XTL SHRINK 6X47WH	6	47	2.0 - 6.0	白	黒	XTL 500	81
83257137	DYMO XTL SHRINK 12X47WH	12	47	4.0 - 12.0	白	黒	XTL 500	65
83257138	DYMO XTL SHRINK 24X47WH	24	47	8.0 - 24.0	白	黒	XTL 500	60
83257139	DYMO XTL SHRINK 54X47WH	54	47	18.0 - 54.0	白	黒	XTL 500	25
ラミネートラッピングラベル								
83257119	DYMO XTL LAM 21X21 WH	21	21		白	黒	XTL 300/500	250
83257120	DYMO XTL LAM 21X39 WH	21	39		白	黒	XTL 300/500	150
83257121	DYMO XTL LAM 21X102 WH	21	102		白	黒	XTL 300/500	75
83257122	DYMO XTL LAM 38X21 WH	38	21		白	黒	XTL 500	250
83257123	DYMO XTL LAM 38X39 WH	38	39		白	黒	XTL 500	150
83257124	DYMO XTL LAM 38X102 WH	38	102		白	黒	XTL 500	75
83257125	DYMO XTL LAM 51X21 WH	51	21		白	黒	XTL 500	250
83257126	DYMO XTL LAM 51X39 WH	51	39		白	黒	XTL 500	100
83257127	DYMO XTL LAM 51X102 WH	51	102		白	黒	XTL 500	70

DYMO®は、Sanford GmbH、Newell Rubbermaid Companyの登録商標です
写真や画像は縮尺が一定でないため、各製品の詳細な画像を示すものではありません。

アクセサリ

- FLEXIMARK® Character holders PTEF / CAB (958 ページ参照)

ÖLFLEX® UNITRONIC® ETHERLINE® HITRONIC® EPIC® SILVYN® SKINTOP® FLEXIMARK® 工具・アクセサリ 付録