




SKINTOP® DIX-DV / SKINTOP® SD-M / SKINTOP® DV-M

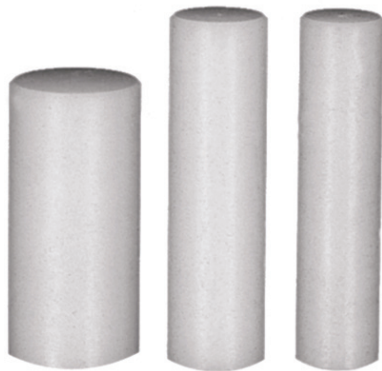

SKINTOP® DIX-DV



SKINTOP® SD-M



SKINTOP® DV-M

利点

SKINTOP® DIX-DV

- ・未使用のSKINTOP® DIX-Mマルチプルシーリングインサートへの水や埃の侵入を防止

SKINTOP® SD-M

- ・ハウジング内への埃や汚れの侵入を防止

SKINTOP® DV-M

- ・ハウジング内への水分の侵入を防止

適用範囲

SKINTOP® DIX-DV

- ・保護等級維持を目的とした、SKINTOP® DIX-Mマルチプルシーリングインサートの未使用穴への挿入

SKINTOP® SD-M

- ・このダストプロテクタは、下記のSKINDICHT®タイプおよび指定されたSKINTOP®ケーブルグランドのキャップナットの下に設置できます。

- ・準備

- ・未使用の接続ポイントの保護

SKINTOP® DV-M

- ・これらのシールは、SKINTOP®ケーブルグランドのシーリングリングへ挿入されます。

- ・準備

- ・未使用の接続ポイントの保護

注記

SKINTOP® DIX-DV

- ・専門家が適切に組み立てた場合、IP 68の保護等級に準拠します
- ・最大パッケージで発送します(ばら積み)。最小注文数量はパッケージ1個です

SKINTOP® SD-M

- ・取り扱いが簡単、分解不要 - ケーブル通過
- ・最大パッケージで発送します(ばら積み)。最小注文数量はパッケージ1個です

SKINTOP® DV-M

- ・専門家が適切に組み立てた場合、IP 68の保護等級に準拠します
- ・最大パッケージで発送します(ばら積み)。最小注文数量はパッケージ1個です

技術データ

区分

ETIM 5.0 Class-ID: EC000032
ETIM 5.0 Class-Description: ケーブルネジグランド用プラグ

RAL

製品の色
SKINTOP® DIX-DV
ナチュラル
SKINTOP® SD-M
黒
SKINTOP® DV-M
黒

材質

SKINTOP® DIX-DV
ポリアミド
SKINTOP® SD-M
PEフォーム
SKINTOP® DV-M
CR

IP

保護等級
SKINTOP® DIX-DV
IP 54

温度範囲

SKINTOP® DIX-DV
-40°C ~ +100°C
SKINTOP® SD-M
-70°C ~ +100°C
SKINTOP® DV-M
-30°C ~ +100°C

型番	型指定/サイズ	Ø F mm	高さ (mm)	ピース / PU
SKINTOP® DIX-DV				
53100003	DIX-DV 3 x 9	3.0	9.0	100
53100004	DIX-DV 4 x 9	4.0	9.0	100
53100005	DIX-DV 5 x 11	5.0	11.0	100
53100055	DIX-DV 5,5 x 11	5.5	11.0	100
53100006	DIX-DV 6 x 14	6.0	14.0	100
53100007	DIX-DV 7 x 14	7.0	14.0	100
53100008	DIX-DV 8 x 14	8.0	14.0	100
53100009	DIX-DV 9 x 14	9.0	14.0	100
SKINTOP® SD-M				
54113100	13	11.5	2.0	100
54113110	16	15.0	2.0	100
54113120	20	20.0	2.0	100
54113130	25	25.0	2.0	50
54113140	32	30.0	2.0	50
54113150	40	40.0	2.0	25
54113160	50	49.0	2.0	25
54113170	63	58.0	2.0	25
SKINTOP® DV-M				
54113000	13	7.2	7.0	500
54113010	16	10.0	8.0	500
54113020	20	13.2	8.4	250
54113030	25	17.2	9.5	250

型番	型指定/サイズ	Ø F mm	高さ (mm)	ピース / PU
54113040	32	21.2	12.0	250
54113050	40	28.2	14.5	100
54113060	50	35.8	18.0	100
54113070	63	45.6	20.0	50

写真は正確な縮尺ではなく、それぞれの製品の詳細なイメージを表すものではありません。

アクセサリ

SKINTOP® DIX-DV

- SKINTOP® CLICK ページを参照 [P26624]
- SKINTOP® DIX-M ページを参照 [P999]
- SKINTOP® MS-M ページを参照 [P987]
- SKINTOP® ST-M ページを参照 [P976]
- SKINTOP® ST-M Small PU ページを参照 [P303569]
- SKINTOP® BS-M METAL / SKINTOP® BSR-M METAL ページを参照 [P214999]