





SKINTOP® ST / SKINTOP® STR

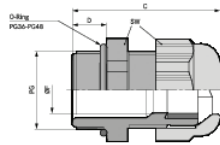

SKINTOP® ST

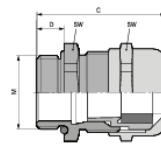

SKINTOP® STR

利点

- 各種アクセサリ(マルチプルシーリングインサートなど)
- 最大限の信頼性に対応する高油耐性
- 永続的な振動保護
- 最適なストレインリリーフ効果
- 幅広いクランプレンジ

適用範囲

SKINTOP® ST

- 必要なスペースを最小限に抑えて、多くのケーブルや配線をハウジングに挿入する必要のある場所で使用
- 機械および装置製造業者
- 太陽光発電
- オートメーションテクノロジー

SKINTOP® STR

- 外径が小さいケーブルをシールするために、縮小シールインサートを使用。

適合基準/認可

- ULファイル番号E79903

製品の構成

- PG接続ネジ

注記

- 適切なアクセサリについては、SKINTOP® PGアクセサリを参照してください
- 取付けナットを使用:SKINTOP® GMP-GL

技術データ

区分
ETIM 5.0 Class-ID: EC000441
ETIM 5.0 Class-Description: ケーブルネジグランド

注意
取付寸法およびトルクについては付録T21を参照してください

製品の色
シルバーグレー(RAL 7001)
ライトグレー(RAL 7035)
黒(RAL 9005)、UV耐性

材質
本体: ポリアミド
シール: CR

試験
GGVS: TÜ.EGG.020-95

保護等級
IP 68 - 5 bar

温度範囲
SKINTOP® ST
可動: -20 °C ~ +80 °C
固定設置: -40°C ~ +100°C
SKINTOP® STR
-20°C ~ +80°C

型番	型指定/サイズ	クランプ範囲直径 F (mm)	SWレンチサイズ mm	全長、C (mm)	ネジ長さ、D (mm)	ピース / PU
SKINTOP® STシルバーグレー						
53015000	PG 7	2,5 - 6,5	15	32,0	8,0	100
53015010	PG 9	3,5 - 8	19	36,0	8,0	100
53015020	PG 11	4 - 10	22	38,0	8,0	100
53015030	PG 13,5	6 - 12	24	41,0	9,0	100
53015040	PG 16	9 - 14	27	44,0	10,0	50
53015050	PG 21	13 - 18	33	49,0	11,0	50
53015060	PG 29	14 - 25	42	56,0	11,0	25
53015070	PG 36	24 - 32	53	66,0	13,0	10
53015080	PG 42	35 - 38	60	68,0	13,0	5
53015090	PG 48	39 - 44	65	69,0	14,0	5
SKINTOP® ST黒						
53015200	PG 7	2,5 - 6,5	15	32,0	8,0	100
53015210	PG 9	3,5 - 8	19	36,0	8,0	100
53015220	PG 11	4 - 10	22	38,0	8,0	100
53015230	PG 13,5	6 - 12	24	41,0	9,0	100
53015240	PG 16	9 - 14	27	44,0	10,0	50
53015250	PG 21	13 - 18	33	49,0	11,0	50
53015260	PG 29	14 - 25	42	56,0	11,0	25
53015270	PG 36	24 - 32	53	66,0	13,0	10
53015280	PG 42	35 - 38	60	68,0	13,0	5
53015290	PG 48	39 - 44	65	69,0	14,0	5
SKINTOP® STライトグレー						
53018000	PG 7	2,5 - 6,5	15	32,0	8,0	100
53018010	PG 9	3,5 - 8	19	36,0	8,0	100
53018020	PG 11	4 - 10	22	38,0	8,0	100
53018030	PG 13,5	6 - 12	24	41,0	9,0	100
53018040	PG 16	9 - 14	27	44,0	10,0	50
53018050	PG 21	13 - 18	33	49,0	11,0	50
53018060	PG 29	14 - 25	42	56,0	11,0	25
53018070	PG 36	24 - 32	53	66,0	13,0	10
53018080	PG 42	35 - 38	60	68,0	13,0	5
53018090	PG 48	39 - 44	65	69,0	14,0	5
SKINTOP® STRシルバーグレー						
53015100	PG 7	1,5 - 5	15	32,0	8,0	100
53015110	PG 9	2 - 6	19	36,0	8,0	100
53015120	PG 11	2 - 7	22	38,0	8,0	100

型番	型指定/サイズ	クランプ範囲直径 F (mm)	SWレンチサイズ mm	全長、C (mm)	ネジ長さ、D (mm)	ピース / PU
53015130	PG 13,5	4 - 9	24	41.0	9.0	100
53015140	PG 16	6 - 12	27	44.0	10.0	50
53015150	PG 21	9 - 16	33	49.0	11.0	50
53015160	PG 29	11 - 20	42	56.0	11.0	25
53015170	PG 36	17 - 26	53	66.0	13.0	10
53015180	PG 42	22 - 31	60	68.0	13.0	5
53015190	PG 48	26 - 35	65	69.0	14.0	5
SKINTOP® STR黒						
53015300	PG 7	1,5 - 5	15	32.0	8.0	100
53015310	PG 9	2 - 6	19	36.0	8.0	100
53015320	PG 11	2 - 7	22	38.0	8.0	100
53015330	PG 13,5	4 - 9	24	41.0	9.0	100
53015340	PG 16	6 - 12	27	44.0	10.0	50
53015350	PG 21	9 - 16	33	49.0	11.0	50
53015360	PG 29	11 - 20	42	56.0	11.0	25
53015370	PG 36	17 - 26	53	66.0	13.0	10
53015380	PG 42	22 - 31	60	68.0	13.0	5
53015390	PG 48	26 - 35	65	69.0	14.0	5
SKINTOP® STRライトグレー						
53018100	PG 7	1,5 - 5	15	32.0	8.0	100
53018110	PG 9	2 - 6	19	36.0	8.0	100
53018120	PG 11	2 - 7	22	38.0	8.0	100
53018130	PG 13,5	4 - 9	24	41.0	9.0	100
53018140	PG 16	6 - 12	27	44.0	10.0	50
53018150	PG 21	9 - 16	33	49.0	11.0	50
53018160	PG 29	11 - 20	42	56.0	11.0	25
53018170	PG 36	17 - 26	53	66.0	13.0	10
53018180	PG 42	22 - 31	60	68.0	13.0	5
53018190	PG 48	26 - 35	65	69.0	14.0	5

写真は正確な縮尺ではなく、それぞれの製品の詳細なイメージを表すものではありません。