




## SKINTOP® STR

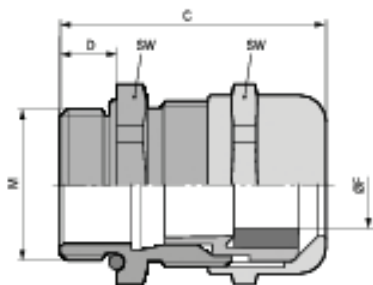

## 利点

- 最大限の信頼性に対応する高油耐性
- 永続的な振動保護
- 最適なストレインリリーフ効果
- 幅広いクランプレンジ
- 各種アクセサリ(マルチプルシーリングインサートなど)

## 適用範囲

- 外径が小さいケーブルをシールするために、縮小シールインサートを使用。

## 適合基準/認可

- ULファイル番号E79903

## 製品の構成

- PG接続ネジ

## 注記

- 適切なアクセサリについては、SKINTOP® PGアクセサリを参照してください
- 取付けナットを使用:SKINTOP® GMP-GL

## 技術データ

	<b>区分</b> ETIM 5.0 Class-ID: EC000441 ETIM 5.0 Class-Description: ケーブルネジグランド
	<b>注意</b> 取付寸法およびトルクについては付録T21を参照してください
	<b>製品の色</b> シルバーグレー(RAL 7001) ライトグレー(RAL 7035) 黒(RAL 9005)、UV耐性
	<b>材質</b> 本体: ポリアミド シール: CR
	<b>試験</b> GGVS: TÜ.EGG.020-95
	<b>保護等級</b> IP 68 - 5 bar
	<b>温度範囲</b> -20°C ~ +80°C

型番	型指定/サイズ	クランプ範囲直径 F (mm)	SWレンチサイズ mm	全長、C (mm)	ネジ長さ、D (mm)	ピース / PU
<b>SKINTOP® STRシルバーグレー</b>						
53015100	PG 7	1,5 - 5	15	32.0	8.0	100
53015110	PG 9	2 - 6	19	36.0	8.0	100
53015120	PG 11	2 - 7	22	38.0	8.0	100
53015130	PG 13,5	4 - 9	24	41.0	9.0	100
53015140	PG 16	6 - 12	27	44.0	10.0	50
53015150	PG 21	9 - 16	33	49.0	11.0	50
53015160	PG 29	11 - 20	42	56.0	11.0	25
53015170	PG 36	17 - 26	53	66.0	13.0	10
53015180	PG 42	22 - 31	60	68.0	13.0	5
53015190	PG 48	26 - 35	65	69.0	14.0	5
<b>SKINTOP® STR黒</b>						
53015300	PG 7	1,5 - 5	15	32.0	8.0	100
53015310	PG 9	2 - 6	19	36.0	8.0	100
53015320	PG 11	2 - 7	22	38.0	8.0	100
53015330	PG 13,5	4 - 9	24	41.0	9.0	100
53015340	PG 16	6 - 12	27	44.0	10.0	50
53015350	PG 21	9 - 16	33	49.0	11.0	50
53015360	PG 29	11 - 20	42	56.0	11.0	25
53015370	PG 36	17 - 26	53	66.0	13.0	10
53015380	PG 42	22 - 31	60	68.0	13.0	5
53015390	PG 48	26 - 35	65	69.0	14.0	5
<b>SKINTOP® STRライトグレー</b>						
53018100	PG 7	1,5 - 5	15	32.0	8.0	100
53018110	PG 9	2 - 6	19	36.0	8.0	100
53018120	PG 11	2 - 7	22	38.0	8.0	100
53018130	PG 13,5	4 - 9	24	41.0	9.0	100
53018140	PG 16	6 - 12	27	44.0	10.0	50
53018150	PG 21	9 - 16	33	49.0	11.0	50
53018160	PG 29	11 - 20	42	56.0	11.0	25
53018170	PG 36	17 - 26	53	66.0	13.0	10
53018180	PG 42	22 - 31	60	68.0	13.0	5
53018190	PG 48	26 - 35	65	69.0	14.0	5

写真は正確な縮尺ではなく、それぞれの製品の詳細なイメージを表すものではありません。