





SKINTOP® MS / SKINTOP® MSR

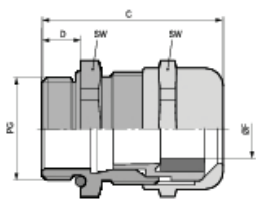

SKINTOP® MS

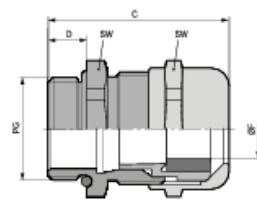

SKINTOP® MSR

利点

SKINTOP® MS

- ・ 最大限の信頼性
- ・ 最適なストレインリリーフ効果
- ・ 幅広いクランプレンジ

SKINTOP® MSR

- ・ 特長については、SKINTOP® MSを参照してください。

適用範囲

SKINTOP® MS

- ・ 機械的および化学的な安定性が重要な場所
- ・ 化学産業

- ・ 測定および制御技術
- ・ 機械および装置製造業者
- ・ プラントエンジニアリング

SKINTOP® MSR

- ・ 外径が小さいケーブルをシールするために、縮小シールインサートを使用。

製品の構成

- ・ PG接続ネジ

注記

- ・ 取付けナットを使用:SKINDICHT® SM
- ・ 適切なアクセサリについては、SKINTOP® PGアクセサリを参照してください

技術データ



区分

ETIM 5.0 Class-ID: EC000441
ETIM 5.0 Class-Description: ケーブルネジグランド



注意

取付寸法およびトルクについては付録T21を参照してください



材質

本体: ニッケルメッキ真鍮
インサート: ポリアミド
シールリング: CR
Oリング: NBR



保護等級

IP 68 - 10 bar



温度範囲

可動時 -25°Cから+ 100°C
固定時 -40°C ~ +100°C

型番	型指定/サイズ	クランプ範囲直径 F (mm)	SWレンチサイズ mm	全長、C (mm)	ネジ長さ、D (mm)	ピース / PU
SKINTOP® MS						
52015700	PG 7	2.0 - 6.5	14	25.0	5.0	100
52015710	PG 9	4.0 - 8.0	17	29.0	6.0	100
52015720	PG 11	4.0 - 10.0	20	32.0	6.0	50
52015730	PG 13,5	5.0 - 12.0	22	34.0	6.5	50
52015740	PG 16	8.0 - 14.0	24	35.0	6.5	50
52015750	PG 21	11.0 - 18.0	30	40.0	7.0	25
52015760	PG 29	16.0 - 25.0	40	48.0	8.0	25
52015765	PG 36	19.0 - 32.0	50	62.0	15.0	10
52015766	PG 42	28.0 - 38.0	57	62.0	15.0	5
52015767	PG 48	34.0 - 44.0	64	62.0	15.0	5
SKINTOP® MSR						
52015770	PG 7	2.0 - 5.0	14	25.0	5.0	100
52015780	PG 9	2.0 - 6.0	17	29.0	6.0	100
52015790	PG 11	3.0 - 7.0	20	32.0	6.0	50
52015800	PG 13,5	4.0 - 9.0	22	34.0	6.5	50
52015810	PG 16	6.0 - 13.0	24	35.0	6.5	50
52015820	PG 21	8.0 - 16.0	30	40.0	7.0	25
52015830	PG 29	10.5 - 20.0	40	48.0	8.0	25
52015831	PG 36	19.0 - 26.0	50	62.0	15.0	10
52015832	PG 42	24.0 - 31.0	57	62.0	15.0	5
52015833	PG 48	28.0 - 35.0	64	62.0	15.0	5

写真は正確な縮尺ではなく、それぞれの製品の詳細なイメージを表すものではありません。