




SKINTOP® MSR

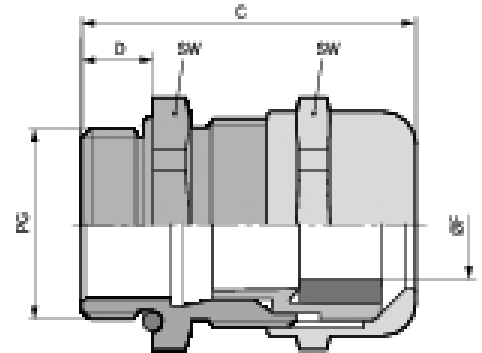

利点

- 特長については、SKINTOP® MSを参照してください。

適用範囲

- 外径が小さいケーブルをシールするために、縮小シールインサートを使用。

製品の構成

- PG接続ネジ

注記

- 適切なアクセサリについては、SKINTOP® PGアクセサリを参照してください
- 取付けナットを使用:SKINDICHT® SM

技術データ

- 区分**
ETIM 5.0 Class-ID: EC000441
ETIM 5.0 Class-Description: ケーブルネジグランド
- 注意**
取付寸法およびトルクについては付録T21を参照してください
- 材質**
本体: ニッケルメッキ真鍮
インサート: ポリアミド
シールリング: CR
Oリング: NBR
- 保護等級**
IP 68 - 10 bar
- 温度範囲**
可動時 -25°Cから+ 100°C
固定時 -40°C ~ +100°C

型番	型指定/サイズ	クランプ範囲直径 F (mm)	SWレンチサイズ mm	全長、C (mm)	ネジ長さ、D (mm)	ピース / PU
SKINTOP® MSR						
52015770	PG 7	2.0 - 5.0	14	25.0	5.0	100
52015780	PG 9	2.0 - 6.0	17	29.0	6.0	100
52015790	PG 11	3.0 - 7.0	20	32.0	6.0	50
52015800	PG 13,5	4.0 - 9.0	22	34.0	6.5	50
52015810	PG 16	6.0 - 13.0	24	35.0	6.5	50
52015820	PG 21	8.0 - 16.0	30	40.0	7.0	25
52015830	PG 29	10.5 - 20.0	40	48.0	8.0	25
52015831	PG 36	19.0 - 26.0	50	62.0	15.0	10
52015832	PG 42	24.0 - 31.0	57	62.0	15.0	5
52015833	PG 48	28.0 - 35.0	64	62.0	15.0	5

写真は正確な縮尺ではなく、それぞれの製品の詳細なイメージを表すものではありません。