




SKINTOP® GMP-GL

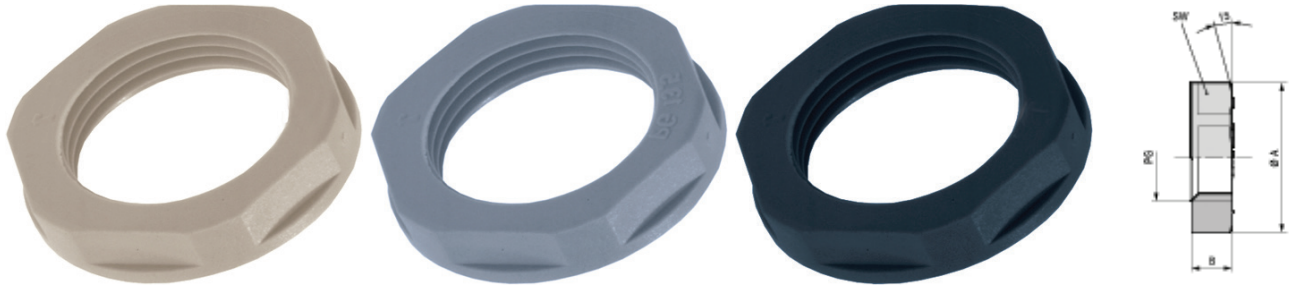

利点

- ・グラスファイバー(機械的安定性が向上)
- ・スパナの支持面によりハウジングへの引っかき傷が防止されます

適用範囲

- ・ネジを使用しない穿孔へのSKINTOP®ケーブルグランドのロック

適合基準/認可

- ・ULファイル番号E79903

製品の構成

- ・PG接続ネジ

注記

- ・UL認可済みのSKINTOP®ポリアミド製ケーブルグランドを使用する場合のみ、UL認可
- ・SKINTOP® ST(R)用に設計

技術データ

- 区分**  
ETIM 5.0 Class-ID: EC000441  
ETIM 5.0 Class-Description: ケーブルネジグランド
- ご希望により**  
カラーなしで入手可能  
(組立ツール用の表面なし)
- 製品の色**  
シルバーグレー(RAL 7001)  
ライトグレー(RAL 7035)  
黒(RAL 9005)、UV耐性
- 材質**  
ポリアミド、グラスファイバー強化
- 温度範囲**  
-20°C ~ +100°C

型番	型指定/サイズ	SWレンチサイズ mm	ピース / PU
<b>SKINTOP® GMP-GLシルバーグレー、カラー付き</b>			
53019000	PG 7	19	100
53019010	PG 9	22	100
53019020	PG 11	24	100
53019030	PG 13,5	27	100
53019040	PG 16	30	100
53019050	PG 21	36	50
53019060	PG 29	46	50
53019070	PG 36	60	25
53019080	PG 42	65	25
53019090	PG 48	70	25
<b>SKINTOP® GMP-GL黒、カラー付き</b>			
53019200	PG 7	19	100
53019210	PG 9	22	100
53019220	PG 11	24	100
53019230	PG 13,5	27	100
53019240	PG 16	30	100
53019250	PG 21	36	50
53019260	PG 29	46	50
53019270	PG 36	60	25
53019280	PG 42	65	25
53019290	PG 48	70	25
<b>SKINTOP® GMP-GLライトグレー、カラー付き</b>			
53019001	PG 7	19	100
53019011	PG 9	22	100
53019021	PG 11	24	100
53019031	PG 13,5	27	100
53019041	PG 16	30	100
53019051	PG 21	36	50
53019061	PG 29	46	50
53019071	PG 36	60	25
53019081	PG 42	65	25
53019091	PG 48	70	25

写真は正確な縮尺ではなく、それぞれの製品の詳細なイメージを表すものではありません。