




SKINDICHT® GMK

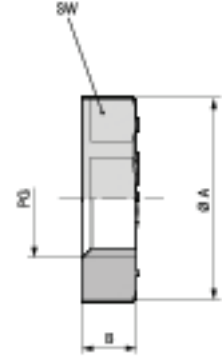

利点

- スパナの支持面によりハウジングへの引っかかり傷が防止されます

適用範囲

- ネジを使用しない穿孔へのSKINDICHT®ケーブルグランドのロック

製品の構成

- PG接続ネジ

注記

- SKINTOP® GMP-GL取付けナットは、高い機械的ストレスがかかり高いトルクで締め付ける必要がある場合に、使用することをお勧めします

技術データ

	区分 ETIM 5.0 Class-ID: EC000940 ETIM 5.0 Class-Description: ケーブルネジグランド用ロックナット
	製品の色 ライトグレー(RAL 7035)
	材質 ポリスチレン
	温度範囲 -20°C ~ +70°C

型番	型指定/サイズ	高さ(mm)	SWレンチサイズ mm	ピース / PU
SKINDICHT® GMK				
52000110	PG 7	5.0	19	100
52000120	PG 9	5.0	22	100
52000130	PG 11	5.0	24	100
52000140	PG 13,5	6.0	27	100
52000150	PG 16	6.0	30	100
52000160	PG 21	7.0	36	50
52000170	PG 29	7.0	46	50
52000180	PG 36	8.0	60	25
52000190	PG 42	8.0	65	25
52000200	PG 48	8.0	70	25

写真は正確な縮尺ではなく、それぞれの製品の詳細なイメージを表すものではありません。