


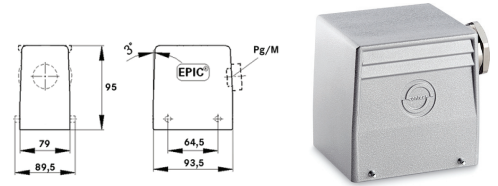

EPIC® H-B 32 TS

2インサート用ハウジング設計H-B。



利点

- 1つのハウジングに2つのインサート。
安全性向上のために2つのレバーを使用

適用範囲

- プラントエンジニアリング
- 制御エンジニアリング
- プラスチック産業

製品の特長

- フード
- ダブルレバー用ボルト
- サイドケーブルエントリ
- ネック付き/なしのバージョン

適合インサート

- EPIC® H-BS 12 [P106767]
- EPIC® H-DD 144 [P142569]
- EPIC® H-EE 64 [P142571]
- EPIC® H-BE 32ネジ端子 [P142573]
- EPIC® H-BE 32クリンプ端子 [P142575]
- EPIC® H-BE 32ケージクランプ [P142577]
- EPIC® H-BE 32 Push-In接続 [P220398]
- H-B 32ハウジングは、サイズH-B 16の2つの異なるインサートで組み立てることもできます
- セレクションテーブルA10を参照して必要なインサートとハウジングを選択してください

技術データ

区分 ETIM 5.0 Class-ID: EC000437 ETIM 5.0 Class-Description: 産業用コネクタ向けハウジング	保護等級 IP 65 (ラッチ)
材質 ハウジング: 粉体塗装アルミ合金、灰色 レバー: 亜鉛メッキ鋼 シーリング: NBR	VDE試験済み UL試験済み: ULファイル番号: E75770
	温度範囲 -40°C ~ +100°C、短時間最大 +125°C

型番	製品の説明	M	PG	ネック	ピース / PU
H-Bハウジング: フード(サイドケーブルエントリ、ダブルレバー用ボルト)					
10135000	H-B 32 TS 21		21	あり	5
10136000	H-B 32 TS 29		29	あり	5
10135600	H-B 32 TS 29		29		5
19135000	H-B 32 TS M25	25			5
19136000	H-B 32 TS M32	32			5
19136200	H-B 32 TS M40	40			5

写真は正確な縮尺ではなく、それぞれの製品の詳細なイメージを表すものではありません。

アクセサリ

- SKINTOP® MS-M ページを参照 [G270]
- SKINTOP® 産業用コネクタ用 ページを参照 [G271]
- 設置が簡単 ページを参照 [G299]