


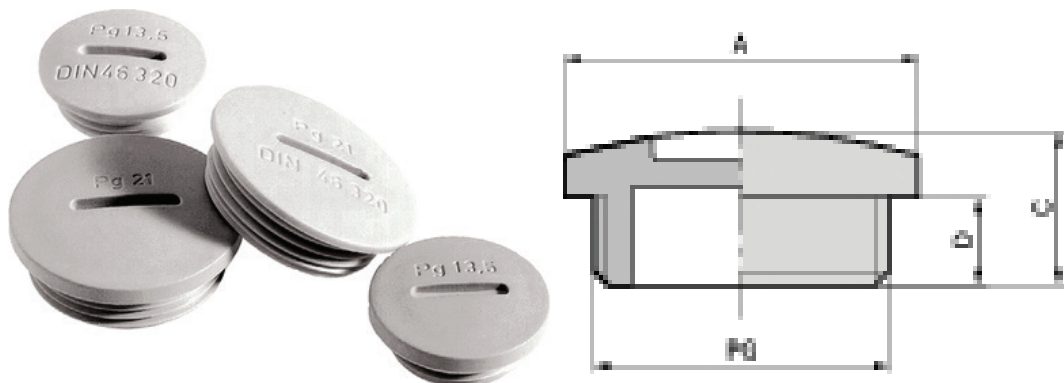

SKINDICHT® BLK / BLK-GL



利点

- ネジ穴埋め用

適用範囲

- 制御盤製造
- 配電盤
- 中継ボックス

製品の構成

- PG接続ネジ

注記

- SKINDICHT® BLK-GLではガラスファイバー補強により高い安定性が得られます

技術データ

- 区分**  
ETIM 5.0 Class-ID: EC000032  
ETIM 5.0 Class-Description: ケーブルネジグランド用プラグ
- ご希望により**  
Oリングを適合
- 製品の色**  
ライトグレー(RAL 7035)
- 材質**  
黒: ポリスチレン  
黒-GL: グラスファイバー強化ポリアミド
- 保護等級**  
IP 54  
IP 68 (with O-Ring)
- 温度範囲**  
黒: -20°C ~ +70°C  
黒-GL: -40°C ~ +100°C

型番	型指定/サイズ	ネジ長さ、D (mm)	ピース / PU
<b>SKINDICHT® BLK</b>			
52005949	PG 7	6.0	100
52005950	PG 9	6.0	100
52005960	PG 11	6.0	100
52005970	PG 13,5	6.0	100
52005980	PG 16	6.0	100
52005990	PG 21	8.0	50
52006000	PG 29	8.0	50
52006010	PG 36	10.0	25
52006020	PG 42	10.0	25
52006030	PG 48	12.0	25
<b>SKINDICHT® BLK-GL</b>			
52024848	PG 7	6.0	100
52024849	PG 9	6.0	100
52024850	PG 11	6.0	100
52024851	PG 13,5	6.0	100
52024852	PG 16	6.0	100
52024853	PG 21	8.0	50
52024854	PG 29	8.0	50
52024855	PG 36	10.0	25
52024856	PG 42	10.0	25
52024857	PG 48	12.0	25

写真は正確な縮尺ではなく、それぞれの製品の詳細なイメージを表すものではありません。