


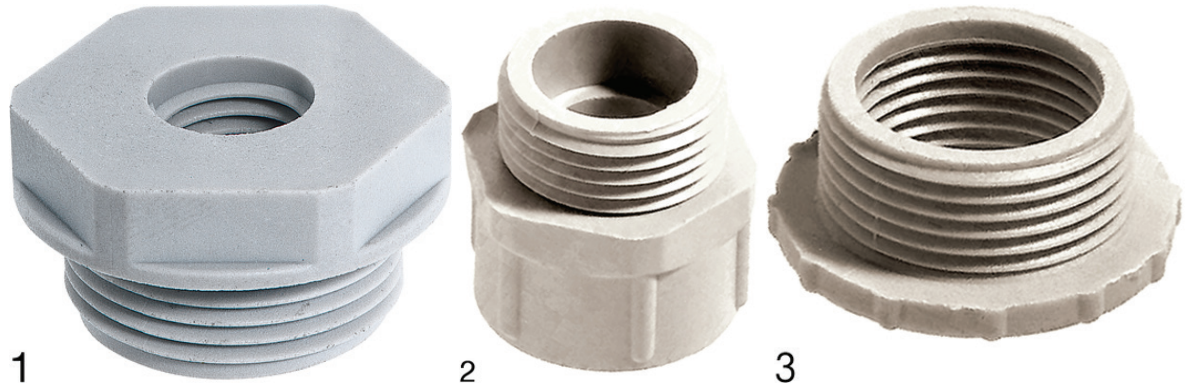

SKINDICHT® KU, KUS, KUK



利点

- 既存のネジ穴より小型の接続ネジ付きケーブルグランドを使用可能
- グラスファイバー(機械的安定性が向上)

適用範囲

- 機械
- 装置
- ハウジング

製品の構成

- PG接続ネジ

製品の構成

- 六角形およびフラットデザインのSKINDICHT® KU
- 六角形およびより高いSKINDICHT® KUS
- SKINDICHT® KUK刻み付きヘッド付き

技術データ

	区分 ETIM 5.0 Class-ID: EC000441 ETIM 5.0 Class-Description: ケーブルネジグランド
	製品の色 ライトグレー(RAL 7035)
	材質 ポリアミド、グラスファイバー強化
	温度範囲 KU, KUS: -40°C ~ +100°C KUK: -20°C ~ +80°C

型番	型指定/サイズ	ピース / PU
SKINDICHT® KU		
51730010	KU 11/7	50
52025100	KU 13,5/7	50
52025110	KU 16/9	50
52025120	KU 21/11	25
51730040	KU 21/13,5	25
52025130	KU 29/13,5	25
51730050	KU 29/16	25
52025140	KU 36/16	25
52025150	KU 36/21	25
52025050	KU 36/29	25
52025160	KU 42/21	25
52025170	KU 42/29	25
52025060	KU 42/36	25
52025180	KU 48/29	25
52025190	KU 48/36	25
52025070	KU 48/42	25
SKINDICHT® KUS		
52025040	KUS 9/7	50
51730060	KUS 11/9	50
51730070	KUS 13,5/11	50
51730080	KUS 16/13,5	50
SKINDICHT® KUK		
51730020	KUK 13,5/9	50
51730025	KUK 16 /9	50
51730030	KUK 16/11	50
51730035	KUK 21/13,5	50
51730090	KUK 21/16	50
51730100	KUK 29/21	25
51730110	KUK 36/29	25

写真は正確な縮尺ではなく、それぞれの製品の詳細なイメージを表すものではありません。