



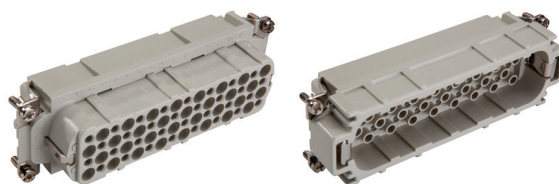

EPIC® H-D 64プレス加工圧着ピン
多極インサート、型打ち圧着コンタクト用

- i** 備考
- 圧着機による自動製造用
 - コンタクトリールでの処理に最適

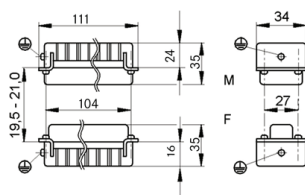

適合ハウジング

- EPIC® QUICK & EASY装着システム ページ [P118567]
- EPIC® ULTRA H-B 24 TS QB ページ [P178479]
- EPIC® ULTRA H-B 24 AG QB ページ [P178480]
- EPIC® Docking Frame ページ [P300883]
- EPIC® H-B 24 TG-RO ページ [P451]
- EPIC® H-B 24 TGH-RO ページ [P452]
- EPIC® H-B 24 TS-RO ページ [P453]
- EPIC® H-B 24 TSH-RO ページ [P454]
- EPIC® H-B 24 TG ページ [P455]
- EPIC® H-B 24 TG 2X ページ [P116371]
- EPIC® H-B 24 TGH ページ [P456]
- EPIC® H-B 24 TGH 2X ページ [P116373]
- EPIC® H-B 24 TGB ページ [P457]
- EPIC® H-B 24 TGBH ページ [P458]
- EPIC® H-B 24 TS ページ [P459]
- EPIC® H-B 24 TSH ページ [P460]
- EPIC® H-B 24 TSB ページ [P461]
- EPIC® H-B 24 TSBH ページ [P462]
- EPIC® H-B 24 AG-LB ページ [P463]
- EPIC® H-B 24 AD-LB ページ [P464]
- EPIC® H-B 24 AG ページ [P465]
- EPIC® H-B 24 AD-BO ページ [P466]
- EPIC® H-B 24 SGR-LB ページ [P611]
- EPIC® H-B 24 SGRL-LB ページ [P612]
- EPIC® H-B 24 SGRH-LB ページ [P934]
- EPIC® H-B 24 SGRLH-LB ページ [P935]
- EPIC® H-B 24 SDR-LB ページ [P936]
- EPIC® H-B 24 SDRL-LB ページ [P937]
- EPIC® H-B 24 SDRH-LB ページ [P938]
- EPIC® H-B 24 SDRLH-LB ページ [P939]
- EPIC® H-B 24 SGR ページ [P940]
- EPIC® H-B 24 SGRL ページ [P941]
- EPIC® H-B 24 SGRH ページ [P942]
- EPIC® H-B 24 SGRLH ページ [P943]
- EPIC® H-B 24 SDR-BO ページ [P944]
- EPIC® H-B 24 SDRL-BO ページ [P945]
- EPIC® H-B 24 SDRH-BO ページ [P946]
- EPIC® H-B 24 SDRLH-BO ページ [P947]
- EPIC® H-B 24 TBF-LB ページ [P948]
- EPIC® H-B 24 TBFH-LB ページ [P949]
- EPIC® H-B 24 TBF ページ [P950]
- EPIC® H-B 24 TBFH ページ [P951]
- EPIC® H-B 24 TSH-ZB ページ [P952]
- EPIC® H-B 24 AG-ZR ページ [P953]

適合コネクタ:

- EPIC® H-D 1.6 打ち抜きコンタクト ページ [P394]
- EPIC® H-D 1.6 打ち抜きコンタクトリール ページ [P122568]

利点

- コネクタシリーズH-Dのインサートは、多数のコンタクトが必要な用途向けに設計されています。

適用範囲

- プラントエンジニアリング
- 照明および音響技術

技術データ

	区分 ETIM 5.0 Class-ID: EC000438 ETIM 5.0 Class-Description: 産業用コネクタ向けコンタクトインサート	接触抵抗 < 2 mΩ
	定格電圧(V) IEC: 250 V UL: 250V 定格インパルス電圧 2.5 kV	
	定格電流(A) IEC: 10 A UL: 10 A	
	汚染度 3	

銅合金、ハード銀/金メッキ

64 + PE

圧着端子: 0.14 ~ 2.5 mm²

100

UL試験済み
ULファイル番号: E75770

-40°C ~ +100°C、短時間最大
+125°C

型番	製品の説明	コンタクトタイプ	型指定	動作コンタクト数	ピース / PU
EPIC® H-D 64プレス加工圧着ピン					
11270000	H-D 64 SCG	オス型	プレス加工圧着ピン	1 - 64	5
11271000	H-D 64 BCG	メス型	プレス加工圧着ピン	1 - 64	5

写真は正確な縮尺ではなく、それぞれの製品の詳細なイメージを表すものではありません。