




### EPIC® H-A 3 AG

革新的な金属製およびプラスチック製のハウジング設計

**i** 備考

- 軽量、化学薬品耐性のあるプラスチック製ハウジング
- 保護等級、UL50E試験済み

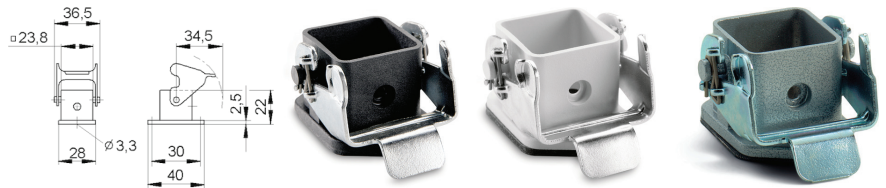


### EPIC® H-A 3 MAGD

革新的な金属製およびプラスチック製のハウジング設計

**i** 備考

- 丈夫なヒンジ付き金属製ふた
- 保護等級、UL50E試験済み

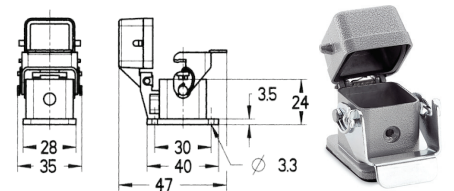


### EPIC® H-A 3 AGS

革新的な金属製およびプラスチック製のハウジング設計

**i** 備考

- 軽量、化学薬品耐性のあるプラスチック製ハウジング
- 保護等級、UL50E試験済み

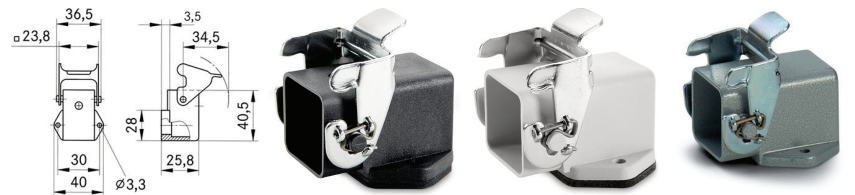

利点

- プラスチック製または金属製のバージョンハウジング。有効な空間が最小限の場所の電源向け

適用範囲

- 機械および装置製造業者
- 制御エンジニアリング
- 電子ラボ

製品の特長

EPIC® H-A 3 AG

- パネル取付ベース
- 1レバー
- 付属: 平形ガスケット

EPIC® H-A 3 MAGD

- パネル取付ベース
- 1レバー
- 金属製カバー
- 付属: 平形ガスケット

EPIC® H-A 3 AGS

- パネル取付ベース
- 1レバー
- アングルタイプ
- 付属: 平形ガスケット

適合インサート

- EPIC® H-Q 5 [P104667]
- EPIC® H-Q 12 [P259325]
- EPIC® H-A 3 [P331]
- EPIC® STA 6ネジ端子 [P104967]
- EPIC® H-D 7 機械加工 [P122667]
- EPIC® H-D 7 打ち抜き [P122668]
- EPIC® H-A 4 [P332]
- EPIC® H-D 8 [P367]
- EPIC® STA 6ソルダー端子 [P105067]
- セレクションテーブルA10を参照して必要なインサートとハウジングを選択してください

技術データ



区分

ETIM 5.0 Class-ID: EC000437  
ETIM 5.0 Class-Description: 産業用コネクタ向けハウジング



材質

**EPIC® H-A 3 AG**  
ハウジング: 粉体塗装亜鉛ダイキャスト、灰色  
レバー: 亜鉛メッキ鋼  
シーリング: NBR  
ハウジング: 灰色の熱可塑性プラスチック、黒色  
レバー: 亜鉛メッキ鋼  
シーリング: NBR  
**EPIC® H-A 3 MAGD**  
ハウジング: 粉体塗装亜鉛ダイキャスト、灰色  
レバー: 亜鉛メッキ鋼  
シーリング: NBR  
金属製カバー  
**EPIC® H-A 3 AGS**  
ハウジング: 粉体塗装亜鉛ダイキャスト、灰色  
レバー: 亜鉛メッキ鋼  
シーリング: NBR  
ハウジング: 灰色の熱可塑性プラスチック、黒色  
レバー: 亜鉛メッキ鋼  
シーリング: NBR



保護等級

IP 65 (ラッチ)  
NEMA 250、UL50E: 12、4 (ラッチ)



VDE試験済み

**EPIC® H-A 3 AG**  
認定生産管理: VDE登録番号: B437  
UL試験済み:  
ULファイル番号: E75770  
**EPIC® H-A 3 MAGD**  
UL試験済み:  
ULファイル番号: E75770  
**EPIC® H-A 3 AGS**  
認定生産管理: VDE登録番号: B437  
UL試験済み:  
ULファイル番号: E75770



温度範囲

-40°C ~ +100°C、短時間最大  
+125°C

型番	製品の説明	材質	色	ピース / PU
<b>H-Aハウジング: パネル取付ベース(ストレート)</b>				
10422500	H-A 3 Mag	亜鉛ダイキャスト	灰	10
10422200	H-A 3 Ag	熱可塑性プラスチック	黒	10
10422000	H-A 3 Ag	熱可塑性プラスチック	灰	10
<b>H-Aハウジング: カバー付きパネル取付ベース(シーリング付き、メス型インサート用)</b>				
44429015	H-A 3 MAGD		灰	10
<b>H-Aハウジング: パネル取付ベース(アングル)</b>				
10423500	H-A 3 Mags	亜鉛ダイキャスト	灰	10
10423100	H-A 3 Ags	熱可塑性プラスチック	黒	10
10423000	H-A 3 Ags	熱可塑性プラスチック	灰	10

写真は正確な縮尺ではなく、それぞれの製品の詳細なイメージを表すものではありません。

アクセサリ

- EPIC®保護カバーH-A 3 ページを参照 [P122867]