




EPIC® H-A 10 AG-LB

これらのコネクタの魅力は、そのコンパクトなハウジングにあります。

備考

- 保護等級、UL50E試験済み

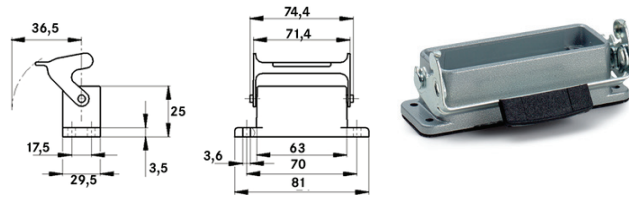


EPIC® H-A 10 AD-LB

これらのコネクタの魅力は、そのコンパクトなハウジングにあります。

備考

- 丈夫なヒンジ付き金属製ふた
- 保護等級、UL50E試験済み

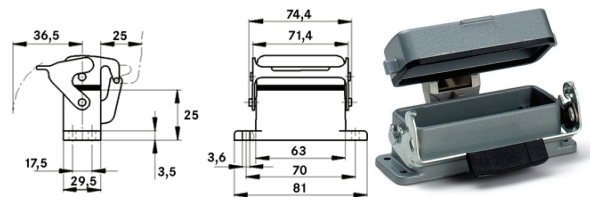

利点

- 小型で省スペース、狭いスペースに対応可能

適用範囲

- 機械および装置製造業者
- 制御エンジニアリング
- 電子ラボ

製品の特長

EPIC® H-A 10 AG-LB

- パネル取付ベース
- シングルレバー
- 付属: 平形ガスケット

EPIC® H-A 10 AD-LB

- パネル取付ベース
- シングルレバー
- 金属製カバー
- 付属: 平形ガスケット

適合インサート

- EPIC® H-A 10 [P340]
- EPIC® STA 14ネジ端子 [P105069]
- EPIC® H-D 15 機械加工 [P122669]
- EPIC® H-D 15 打ち抜き [P122670]
- EPIC® STA 14ソルダー端子 [P105068]
- セレクションテーブルA10を参照して必要なインサートとハウジングを選択してください

技術データ



区分
ETIM 5.0 Class-ID: EC000437
ETIM 5.0 Class-Description: 産業用コネクタ向けハウジング



材質
ハウジング: アルミ合金、灰色
レバー: 亜鉛メッキ鋼
シーリング: NBR



保護等級
IP 65 (ラッチ)
NEMA 250、UL50E: 12、4 (ラッチ)



VDE試験済み
認定生産管理: VDE登録番号: B437
UL試験済み:
ULファイル番号: E75770



温度範囲
-40°C ~ +100°C、短時間最大 +125°C

型番	製品の説明	ピース / PU
H-Aハウジング: パネル取付ベース(シングルレバー)		
10442000	H-A 10 AG-LB	5
H-Aハウジング: パネル取付ベース(カバー、シングルレバー)		
70444000	H-A 10 AD-LB	5

写真は正確な縮尺ではなく、それぞれの製品の詳細なイメージを表すものではありません。

アクセサリ

EPIC® H-A 10 AG-LB

- EPIC®保護カバーH-A ページを参照 [P110366]

EPIC® H-A 10 AD-LB

- EPIC®ハウジングH-AおよびH-B用フラットガスケット ページを参照 [P122774]