


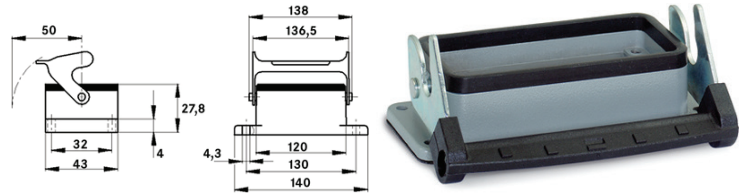

EPIC® H-B 24 AG-LB
ハウジング設計H-B。業界標準。

i 備考


- 汎用、堅固な金属製ハウジングサイズH-B 24
- リフト補助によりロック/ロック解除がすばやく簡単に可能なシングルレバーバージョン
- 保護等級、UL50E試験済み



EPIC® H-B 24 AD-LB
ハウジング設計H-B。業界標準。

i 備考


- 丈夫なヒンジ付き金属製ふた
- リフト補助によりロック/ロック解除がすばやく簡単に可能なシングルレバーバージョン
- 保護等級、UL50E試験済み

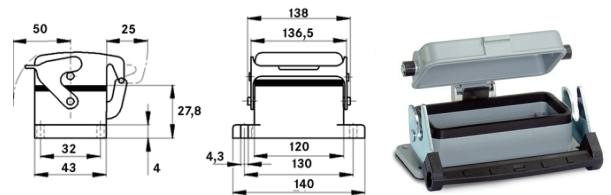

EPIC® H-B 24 AG
ハウジング設計H-B。業界標準。

i 備考


- 2つのレバー付きのダブルレバーバージョンでは安全性が向上
- 保護等級、UL50E試験済み

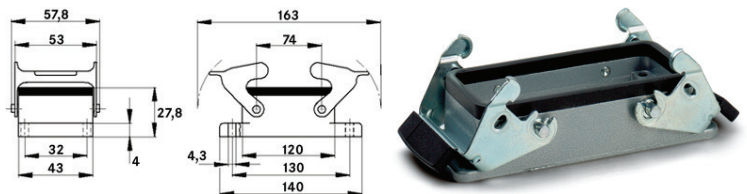

EPIC® H-B 24 AD-BO
ハウジング設計H-B。業界標準。

i 備考

- 丈夫なヒンジ付き金属製ふた
- 2つのレバー付きのダブルレバーバージョンでは安全性が向上
- 保護等級、UL50E試験済み

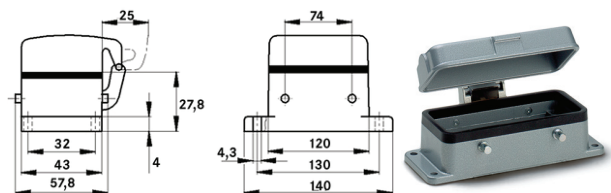

利点

- ・4本のネジでの安全固定

適用範囲

- ・プラントエンジニアリング
- ・照明および音響技術
- ・プラスチック産業

製品の特長

EPIC® H-B 24 AG-LB

- ・パネル取付ベース
- ・シングルレバー
- ・付属: 平形ガスケット

EPIC® H-B 24 AD-LB

- ・パネル取付ベース
- ・シングルレバー
- ・金属製カバー
- ・付属: 平形ガスケット

EPIC® H-B 24 AG

- ・パネル取付ベース
- ・デュアルレバー
- ・付属: 平形ガスケット

EPIC® H-B 24 AD-BO

- ・パネル取付ベース
- ・ダブルレバー用ボルト
- ・金属製カバー
- ・付属: 平形ガスケット

適合インサート

- ・ EPIC MH 24 R [P296777]
- ・ EPIC® H-BVE 10 [P105167]
- ・ EPIC® H-DD 108 [P768]
- ・ EPIC® H-EE 46 [P104871]
- ・ EPIC® MCR 24 [P915]
- ・ EPIC® TB-H-BE 24 [P107969]
- ・ EPIC® H-D 64 機械加工 [P122675]
- ・ EPIC® H-D 64 打ち抜き [P122676]
- ・ EPIC® H-BE 24ネジ端子 [P591]
- ・ EPIC® H-BE 24クリンプ端子 [P592]
- ・ EPIC® H-BE 24ケージクランプ [P105267]
- ・ EPIC® H-BE 24 Push-In接続 [P220397]
- ・ セレクションテーブルA10を参照して必要なインサートとハウジングを選択してください

技術データ



区分

ETIM 5.0 Class-ID: EC000437
ETIM 5.0 Class-Description: 産業用コネクタ向けハウジング



材質

ハウジング: 粉体塗装アルミ合金、灰色
レバー: 亜鉛メッキ鋼
シーリング: NBR



保護等級

EPIC® H-B 24 AG-LB
IP 65 (ラッチ)
NEMA 250、UL50E: 12 (ラッチ)
EPIC® H-B 24 AD-LB
IP 65 (ラッチ)
NEMA 250、UL50E: 12 (ラッチ)
EPIC® H-B 24 AG
IP 65 (ラッチ)
NEMA 250、UL50E: 12、4 (ラッチ)
EPIC® H-B 24 AD-BO
NEMA 250、UL50E: 12、4 (ラッチ)



VDE試験済み

認定生産管理: VDE登録番号: B437
UL試験済み:
ULファイル番号: E75770



温度範囲

-40°C ~ +100°C、短時間最大 +125°C

型番	製品の説明	ピース / PU
H-Bハウジング: パネル取付ベース(シングルレバー)		
10102900	H-B 24 AG-LB	5
H-Bハウジング: パネル取付ベース(カバー、シングルレバー)		
10103900	H-B 24 AD-LB	5
H-Bハウジング: パネル取付ベース(ダブルレバー)		
10102000	H-B 24 AG	5
H-Bハウジング: パネル取付ベース(カバー、ダブルレバー用ボルト)		
10103000	H-B 24 AD-BO	5

写真は正確な縮尺ではなく、それぞれの製品の詳細なイメージを表すものではありません。