


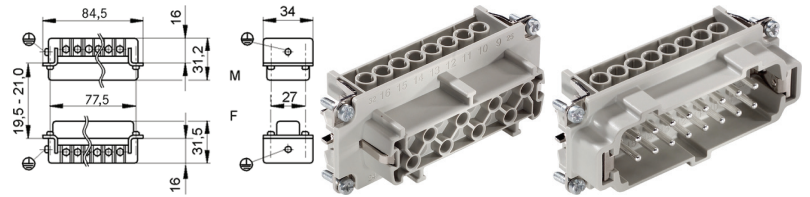

EPIC® H-BE 16ネジ端子
実証済みの標準インサート、組立簡単

備考


- ネジ式の簡単な設置
- ネジ、圧着、ケージクランプ、プッシュインバージョン、組み合わせ自由
- EPIC® H-BE 32としても対応可能



EPIC® H-BE 16圧着端子
実証済みの標準インサート、組立簡単

備考


- 4 mm² までの配線接続用
- ネジ、圧着、ケージクランプ、プッシュインバージョン、組み合わせ自由
- EPIC® H-BE 32としても対応可能

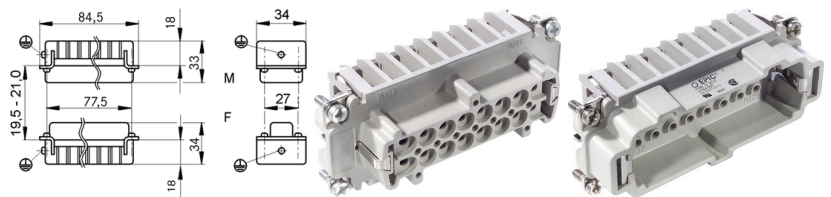

EPIC® H-BE 16ケージクランプ
実証済みの標準インサート、組立簡単

備考


- 多用途のアプリケーション向けの多機能インサート
- ネジ、圧着、ケージクランプ、プッシュインバージョン、組み合わせ自由
- EPIC® H-BE 32としても対応可能

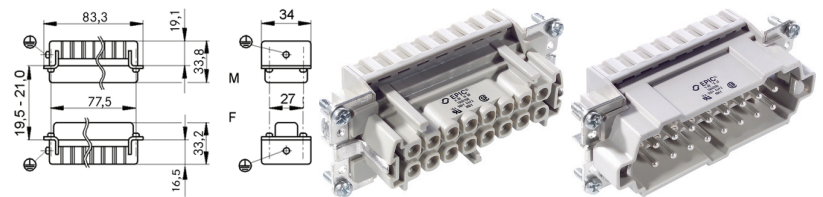

EPIC® H-BE 16プッシュイン端子
実証済みの標準インサート、組立簡単

備考

- プッシュインバージョン - 素早く簡単なツール、自由接続技術
- ネジ、圧着、ケージクランプ、プッシュインバージョン、組み合わせ自由
- 多用途のアプリケーション向けの多

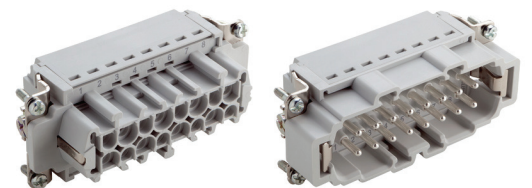

適合ハウジング

- EPIC® QUICK & EASY装着システム ページ [P118567]
- EPIC® ULTRA H-B 16 TS QB ページ [P178476]
- EPIC® ULTRA H-B 16 AG QB ページ [P178475]
- EPIC® Docking Frame ページ [P300883]
- EPIC® H-B 16 TG-RO ページ [P410]
- EPIC® H-B 16 TGH-RO ページ [P411]
- EPIC® H-B 16 TS-RO ページ [P412]
- EPIC® H-B 16 TSH-RO ページ [P413]
- EPIC® H-B 16 TG ページ [P414]
- EPIC® H-B 16 TG 2X ページ [P116368]
- EPIC® H-B 16 TGH ページ [P415]
- EPIC® H-B 16 TGH 2X ページ [P116369]
- EPIC® H-B 16 TGB ページ [P416]
- EPIC® H-B 16 TGBH ページ [P417]
- EPIC® H-B 16 TS ページ [P418]
- EPIC® H-B 16 TSH ページ [P419]
- EPIC® H-B 16 TSB ページ [P420]
- EPIC® H-B 16 TSBH ページ [P421]
- EPIC® H-B 16 AG-LB ページ [P422]
- EPIC® H-B 16 AD-LB ページ [P423]
- EPIC® H-B 16 AG ページ [P424]
- EPIC® H-B 16 AD-BO ページ [P425]
- EPIC® H-B 16 SGR-LB ページ [P426]
- EPIC® H-B 16 SGRL-LB ページ [P427]
- EPIC® H-B 16 SGRH-LB ページ [P428]
- EPIC® H-B 16 SGRLH-LB ページ [P429]
- EPIC® H-B 16 SDR-LB ページ [P430]
- EPIC® H-B 16 SDRL-LB ページ [P431]
- EPIC® H-B 16 SDRH-LB ページ [P432]
- EPIC® H-B 16 SDRLH-LB ページ [P433]
- EPIC® H-B 16 SGR ページ [P434]
- EPIC® H-B 16 SGRL ページ [P435]
- EPIC® H-B 16 SGRH ページ [P436]
- EPIC® H-B 16 SGRLH ページ [P437]
- EPIC® H-B 16 SDR-BO ページ [P438]
- EPIC® H-B 16 SDRL-BO ページ [P439]
- EPIC® H-B 16 SDRH-BO ページ [P440]
- EPIC® H-B 16 SDRLH-BO ページ [P441]
- EPIC® H-B 16 TBF-LB ページ [P442]
- EPIC® H-B 16 TBFH-LB ページ [P443]
- EPIC® H-B 16 TBF ページ [P444]
- EPIC® H-B 16 TBFH ページ [P445]
- EPIC® H-B 16 TSH-ZB ページ [P446]
- EPIC® H-B 16 AG-ZR ページ [P447]
- セレクションテーブルA10を参照して必要なインサートとハウジングを選択してください

適合コネクタ:

EPIC® H-BE 16圧着端子

- EPIC® H-BE 2.5 機械加工コンタクト ページ [P552]

類似製品

EPIC® H-BE 16ネジ端子

- インターネットに掲載されている、ナンバリング番号のより大きなその他の製品。(H-BE 32、H-BE 48)

技術データ



区分

ETIM 5.0 Class-ID: EC000438
ETIM 5.0 Class-Description: 産業用コネクタ向けコンタクトインサート



定格電圧(V)

IEC: 500 VUL: 600 VCSA: 600V

定格インパルス電圧

6 kV



定格電流(A)

EPIC® H-BE 16ネジ端子

IEC: 16 A

UL: 16 A

CSA: 16 A

EPIC® H-BE 16圧着端子

IEC: 16 A

UL: 16 A

CSA: 16 A

EPIC® H-BE 16ケージクランプ

IEC: 16 A

UL: 16 A

CSA: 16 A

EPIC® H-BE 16プッシュイン端子

IEC: 16 A

UL: 13 A

CSA: 13 A



汚染度

3



可燃性

EPIC® H-BE 16ネジ端子

UL94 V-0

EPIC® H-BE 16プッシュイン端子

UL94 V-0

接触抵抗

EPIC® H-BE 16ネジ端子

< 2 mΩ

EPIC® H-BE 16圧着端子

< 2 mΩ

EPIC® H-BE 16ケージクランプ

1.5 - 4 mΩ

EPIC® H-BE 16プッシュイン端子

< 2 mΩ



コンタクト

EPIC® H-BE 16ネジ端子

銅合金、ハード銀メッキ

EPIC® H-BE 16圧着端子

銅合金、ハード銀/金メッキ

EPIC® H-BE 16ケージクランプ

銅合金、ハード銀メッキ

EPIC® H-BE 16プッシュイン端子

銅合金、ハード銀メッキ



コンタクト数

16 + PE



終端処理方法

EPIC® H-BE 16ネジ端子

ネジ端子: 0.5 ~ 2.5 mm²

EPIC® H-BE 16圧着端子

圧着端子: 0.5 ~ 4.0 mm²

EPIC® H-BE 16ケージクランプ

ケージクランプ終端: 0.5 ~ 2.5 mm²

EPIC® H-BE 16プッシュイン端子

プッシュイン端子: 0.14 - 2.5mm²

線剥き長さ(mm)

EPIC® H-BE 16ネジ端子

8

EPIC® H-BE 16ケージクランプ

7

EPIC® H-BE 16プッシュイン端子

10



材質

EPIC® H-BE 16ネジ端子

PC、ポリカーボネイト

EPIC® H-BE 16プッシュイン端子

PA ポリアミド



機械の運転サイクル

EPIC® H-BE 16ネジ端子

500

EPIC® H-BE 16圧着端子

100

EPIC® H-BE 16ケージクランプ

100

EPIC® H-BE 16プッシュイン端子

500



認定

EPIC® H-BE 16ネジ端子

認定生産管理: VDE登録番号: B437

UL試験済み:

ULファイル番号: E75770および

E483837

EPIC® H-BE 16圧着端子

認定生産管理: VDE登録番号: B437

UL試験済み:

ULファイル番号: E75770

EPIC® H-BE 16ケージクランプ

UL試験済み:

ULファイル番号: E75770

EPIC® H-BE 16プッシュイン端子

UL試験済み:

ULファイル番号: E75770



温度範囲

-40°C ~ +100°C、短時間最大

+125°C

型番	製品の説明	コンタクトタイプ	線保護	動作コンタクト数	ピース / PU
H-BE 16ネジ接続					
10194000	EPIC® H-BE 16 SS	オス型	あり	1 -16	5
10195000	EPIC® H-BE 16 BS	メス型	あり	1 -16	5
10194100	EPIC® H-BE 16 SS	オス型		1 -16	5
10195100	EPIC® H-BE 16 BS	メス型		1 -16	5
H-BE 16圧着接続					
10184000	EPIC® H-BE 16 SCM	オス型		1 -16	5
10185000	EPIC® H-BE 16 BCM	メス型		1 -16	5
H-BE 16ケージクランプ方式スプリング接続					
10400200	EPIC® H-BE 16 SF	オス型	あり	1 -16	5
10401200	EPIC® H-BE 16 BF	メス型	あり	1 -16	5
H-BE 16プッシュイン方式スプリング接続					
44423204	EPIC® H-BE 16 SP	オス型	あり	1 - 16	5
44423205	EPIC® H-BE 16 BP	メス型	あり	1 - 16	5

類似製品

EPIC® H-BE 16ネジ端子

- ・インターネットに掲載されている、ナンバリング番号のより大きなその他の製品。(H-BE 32、H-BE 48)

EPIC® H-BE 16圧着端子

- ・インターネットに掲載されている、ナンバリング番号のより大きなその他の製品。(H-BE 32、H-BE 48)

EPIC® H-BE 16ケージクランプ

- ・インターネットに掲載されている、ナンバリング番号のより大きなその他の製品。(H-BE 32、H-BE 48)