




SKINTOP® ST-HF-M

**備考**

- 鉄道用途のケーブルグランド

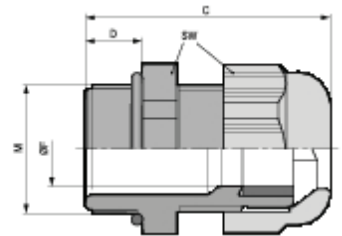

**利点**

- 最大限の信頼性
- UL 94 V0準拠の高難燃性
- 完全にハロゲンフリー(シール材を含む)
- 自己消火性、無滴下
- 永続的な振動保護

**適用範囲**

- 地下鉄および電車
- 人員と資産の保護が優先される場合。
- 公共施設

- 換気システム
- トンネル建設

**適合基準/認可**

- DIN EN 45545-2: 2013
- EN 60695-2-1/1準拠、+960°Cでのファイラメント試験

**製品の構成**

- DIN EN 60423に準拠したメートル接続ネジ
- DIN IEC 62444技術情報に準拠

**技術データ**

- 区分**  
ETIM 5.0 Class-ID: EC000441  
ETIM 5.0 Class-Description: ケーブルネジグランド
- 注意**  
取付寸法およびトルクについては付録T21を参照してください
- 製品の色**  
ライトグレー(RAL 7035)
- 材質**  
本体: ポリアミドUL 94V-0 - ハロゲンフリー  
シールリング: ハロゲンフリーポリマー化合物  
Oリング: ハロゲンフリーポリマー化合物
- 保護等級**  
IP 68 - 5 bar
- 温度範囲**  
固定設置: -40°C ~ +100°C  
可動: -20 °C ~ +100 °C

型番	型指定/サイズ	クランプ範囲直径 F (mm)	SWレンチサイズ mm	全長、C (mm)	ネジ長さ、D (mm)	ピース / PU
<b>SKINTOP® ST-HF-M</b>						
53111407	M 12 x 1,5	4-5,5	15	30,0	8,0	100
53111417	M 16 x 1,5	5-9	19	34,0	8,0	100
53111427	M 20 x 1,5	7-13	25	37,0	9,0	100
53111437	M 25 x 1,5	9-17	30	40,0	10,0	50
53111447	M 32 x 1,5	11-21	36	47,0	10,0	25
53111457	M 40 x 1,5	19-28	46	52,0	10,0	10
53111467	M 50 x 1,5	27-35	55	62,0	12,0	5
53111477	M 63 x 1,5	34-45	66	71,0	12,0	5

写真は正確な縮尺ではなく、それぞれの製品の詳細なイメージを表すものではありません。

**アクセサリ**

- SKINTOP® GMP-HF-M ページを参照 [P26780]