




SKINTOP® K-M ATEX plus / SKINTOP® KR-M ATEX plus



SKINTOP® K-M ATEX plus

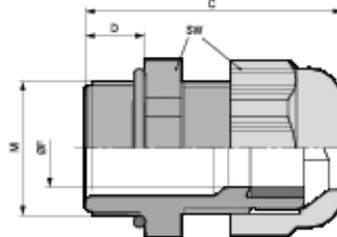

SKINTOP® KR-M ATEX plus

利点

SKINTOP® K-M ATEX plus

- 高い保護等級
- 耐低温衝撃性
- 高ストレインリリーフ
- 幅広いクランプレンジ
- 永続的な振動保護

SKINTOP® KR-M ATEX plus

- 特長については、SKINTOP® K-M ATEX plusを参照してください。

適用範囲

SKINTOP® K-M ATEX plus

- 強化安全保護種別「e」の装置、機械、器具
 - 装置グループII / カテゴリ2G+1D
 - 海洋産業における移動使用
 - 化学および石油化学工業
- SKINTOP® KR-M ATEX plus
- 外径が小さいケーブルをシールするために、縮小シールインサートを使用。

製品の構成

- DIN EN 60423に準拠したメートル接続ネジ
- DIN IEC 62444技術情報に準拠

技術データ

| | |
|--|--|
| | 区分 ETIM 5.0 Class-ID: EC000441 ETIM 5.0 Class-Description: ケーブルネジグランド |
| | 注意 取付寸法およびトルクについては指示リーフレットを参照してください |
| | 認定 CE 0637 Ex II 2G Ex eb IIC Ex II 1D Ex ta IIIC IECEx IBE 13.0027X |
| | 製品の色 RAL 9005黒/UV耐性 |
| | 材質 本体: 特殊ポリアミド シール: 特殊エラストマー Oリング: CR |
| | 試験 DIN EN 60079-0 DIN EN 60079-7 DIN EN 60079-31 |
| | 保護等級 IP 68 - 10 bar |
| | 温度範囲 -20°C ~ +80°C |

| 型番 | 型指定/サイズ | クランプ範囲直径F (mm) | ネジM | SWレンチサイズmm | 全長、C (mm) | ネジ長さ、D (mm) | ピース / PU |
|--------------------------------|-------------------|----------------|----------|------------|-----------|-------------|----------|
| SKINTOP® K-M ATEX plus | | | | | | | |
| 54115200 | K-M 12 ATEX plus | 3-5.5 | 12 x 1.5 | 15 | 30.0 | 8.0 | 50 |
| 54115210 | K-M 16 ATEX plus | 7-9 | 16 x 1.5 | 19 | 34.0 | 8.0 | 50 |
| 54115220 | K-M 20 ATEX plus | 7-13 | 20 x 1.5 | 25 | 38.0 | 9.0 | 50 |
| 54115230 | K-M 25 ATEX plus | 11-17 | 25 x 1.5 | 30 | 40.0 | 10.0 | 25 |
| 54115240 | K-M 32 ATEX plus | 12-21 | 32 x 1.5 | 36 | 47.0 | 10.0 | 25 |
| 54115250 | K-M 40 ATEX plus | 19-28 | 40 x 1.5 | 46 | 52.0 | 10.0 | 10 |
| 54115260 | K-M 50 ATEX plus | 27-35 | 50 x 1.5 | 55 | 62.0 | 12.0 | 5 |
| 54115270 | K-M 63 ATEX plus | 36-45 | 63 x 1.5 | 66 | 71.0 | 12.0 | 5 |
| SKINTOP® KR-M ATEX plus | | | | | | | |
| 54115205 | KR-M 12 ATEX plus | 2-4 | 12 x 1.5 | 15 | 30.0 | 8.0 | 50 |
| 54115215 | KR-M 16 ATEX plus | 4-6 | 16 x 1.5 | 19 | 34.0 | 8.0 | 50 |
| 54115225 | KR-M 20 ATEX plus | 5-10 | 20 x 1.5 | 25 | 38.0 | 9.0 | 50 |
| 54115235 | KR-M 25 ATEX plus | 6-13 | 25 x 1.5 | 30 | 40.0 | 10.0 | 25 |
| 54115245 | KR-M 32 ATEX plus | 9-15 | 32 x 1.5 | 36 | 47.0 | 10.0 | 25 |
| 54115255 | KR-M 40 ATEX plus | 16-23 | 40 x 1.5 | 46 | 52.0 | 10.0 | 10 |
| 54115265 | KR-M 50 ATEX plus | 22-29 | 50 x 1.5 | 55 | 62.0 | 12.0 | 5 |
| 54115275 | KR-M 63 ATEX plus | 29-39 | 63 x 1.5 | 66 | 71.0 | 12.0 | 5 |

写真は正確な縮尺ではなく、それぞれの製品の詳細なイメージを表すものではありません。

アクセサリ

SKINTOP® K-M ATEX plus

- SKINTOP® SDV-M ATEX ページを参照 [P995]

SKINTOP® KR-M ATEX plus

- SKINTOP® SDVR-M ATEX ページを参照 [P996]