






SKINTOP® MS-M / SKINTOP® MSR-M



備考

- SKINTOP® MS-M (サイズ75 x 1.5 ~ 110 x 2)は、大径ケーブルの簡単な組立用に革新的な二重ラメラガスケットを備えています。
- IP69認可を取得。高圧洗浄および温水での産業用機械に対する最も厳しい洗浄手順に耐えることが実証済みです。

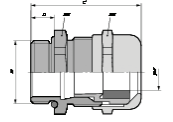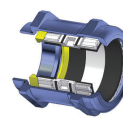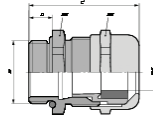

SKINTOP® MS-M

SKINTOP® MSR-M

利点

SKINTOP® MS-M

- 最大限の信頼性
- 最適なストレインリリーフ効果
- 幅広いクランプレンジ
- 最大径98 mmのケーブル用

適用範囲

SKINTOP® MS-M

- 機械的および化学的な安定性が重要な場所
- 化学産業
- 測定および制御技術
- 機械および装置製造業者
- プラントエンジニアリング

SKINTOP® MSR-M

- 外径が小さいケーブルをシールするために、縮小シールインサートを使用。

適合基準/認可

- ULファイル番号E79903

製品の構成

- DIN EN 60423に準拠したメートル接続ネジ
- DIN IEC 62444技術情報に準拠

注記

- 取付けナットを使用:SKINDICHT® SM-M
- 適切なアクセサリについては、SKINTOP®メトリックアクセサリを参照してください

技術データ

	<b>区分</b> ETIM 5.0 Class-ID: EC000441 ETIM 5.0 Class-Description: ケーブルネジグランド
	<b>注意</b> 取付寸法およびトルクについては付録T21を参照してください
	<b>認定</b> IP 69 (サイズM75 x 1.5以上の認可待ち)UL、CSA、DNV、VDE (サイズM90 x 2 ~ M110 x 2の認可待ち)
	<b>材質</b> 本体: ニッケルメッキ真鍮 インサート: ポリアミド シールリング: CR Oリング: NBR
	<b>保護等級</b> IP 68 - 10 bar IP 69 (M12 - M63)
	<b>温度範囲</b> 可動時 -25°Cから+ 100°C 固定設置: -40°C ~ +100°C

型番	型指定/サイズ	クランプ範囲直径 F (mm)	SWレンチサイズ mm	全長、C (mm)	ネジ長さ、D (mm)	ピース / PU
<b>SKINTOP® MS-M</b>						
53112000	M 12 x 1,5	3-7	16	26.5	6.5	100
53112010	M 16 x 1,5	4,5-10	20	32.0	7.0	100
53112020	M 20 x 1,5	7-13	24	35.5	8.0	50
53112030	M 25 x 1,5	9-17	29	37.5	8.0	25
53112040	M 32 x 1,5	11-21	36	42.2	9.0	25
53112050	M 40 x 1,5	19-28	45	49.5	9.0	10
53112060	M 50 x 1,5	27-35	54	52.0	10.0	5
53112070	M 63 x 1,5	34-45	67	61.3	15.0	5
53112080	M 63 x 1,5 plus	44-55	75	65.5	15.0	5
53112510	M 75 x 1,5	58-68	95	105.0	15.0	1
53112512	M 90 x 2	66-78	115	136.0	20.0	1
53112514	M 110 x 2	86-98	135	154.0	25.0	1
<b>SKINTOP® MSR-M</b>						
53112100	M 12 x 1,5	1-5	16	26.5	6.5	100
53112110	M 16 x 1,5	2-7	20	32.0	7.0	100
53112120	M 20 x 1,5	5-10	24	35.5	8.0	50
53112130	M 25 x 1,5	6-13	29	37.5	8.0	25
53112140	M 32 x 1,5	7-15	36	42.2	9.0	25
53112150	40 x 1,5	15-23	45	49.5	9.0	10
53112160	50 x 1,5	22-29	54	52.0	10.0	5
53112170	M 63 x 1,5	28-39	67	61.3	15.0	5
53112511	M 75 x 1,5	53-63	95	105.0	15.0	1
53112515	M 110 x 2	76-88	135	154.0	25.0	1

写真は正確な縮尺ではなく、それぞれの製品の詳細なイメージを表すものではありません。

## アクセサリ

### SKINTOP® MS-M

- SKINDICHT® SM-M ページを参照 [P1025]
- SKINTOP® DIX-M ページを参照 [P999]
- SKINMATIC® MH Set ページを参照 [P1059]
- SKINTOP® DIX-M AUTOMATION ページを参照 [P1000]
- SKINTOP® SD-M ページを参照 [P1002]

- SKINTOP® SDV-M ATEX ページを参照 [P995]
- SKINTOP® DV-M ページを参照 [P1003]

### SKINTOP® MSR-M

- SKINDICHT® SM-M ページを参照 [P1025]
- SKINTOP® SD-M ページを参照 [P1002]
- SKINTOP® SDVR-M ATEX ページを参照 [P996]